

**IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠の PushPull プラグインコネクタ、プラスチック製、空ハウジング

**一般注文データ**

バージョン	空エンクロージャ、プラグハウジング、IEC 61076-3-106によるバリエント4、IP67
注文番号	<a href="#">1962520000</a>
種別	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
数量	10 items

## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E316369

## 寸法と重量

深さ	60.2 mm	奥行き (インチ)	2.3701 inch
高さ	20.1 mm	高さ (インチ)	0.7913 inch
幅	21.2 mm	幅 (インチ)	0.8346 inch
正味重量	12.8 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	------------------------	---------------	---------

## 一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
保護度合い	IP67	プラギング回数	750

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


**IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

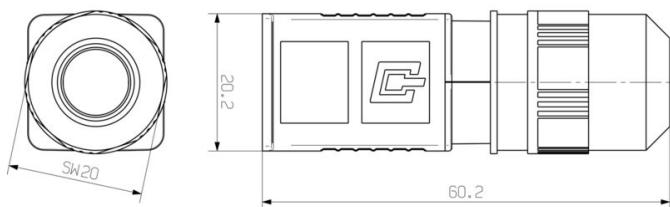

**IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****RJ45**

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**一般注文データ**

種別	IE-PI-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1962730000</a>	プラグインサート RJ45 IDC、プラグインサート RJ45、ツール不要、
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1962720000</a>	プラグインサート RJ45 IDC、プラグインサート RJ45、圧着
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

**LWL-LC**

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC インサート

**一般注文データ**

種別	IE-PI-2LC-MM	バージョン
注文番号	<a href="#">1962780000</a>	LC挿入、プラグインサート 2 LC、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248644865	
数量	10 ST	

**Hybrid**

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサート のバリエント 14

## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-PP-V04P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963890000</a>	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646319	
数量	10 ST	

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoffなどのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	