

IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠の PushPull プラグインコネクタ、プラスチック製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ、プラグハウジング、曲げ保護、IEC 61076-3-106によるバリエント4, IP67
注文番号	1962530000
種別	IE-PH-V04P-BP
GTIN (EAN)	4032248644667
数量	10 items

IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cULus) E316369

寸法と重量

深さ	108.7 mm	奥行き (インチ)	4.2795 inch
高さ	20.1 mm	高さ (インチ)	0.7913 inch
幅	21.2 mm	幅 (インチ)	0.8346 inch
正味重量	1.75 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 4 証明書番号 (cULus) E316369

一般データ

色 その他 ハウジング主要材質 PA UL 94 VO
保護度合い IP67 プラギング回数 750

分類

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04
ECLASS 15.0 27-19-01-04


IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

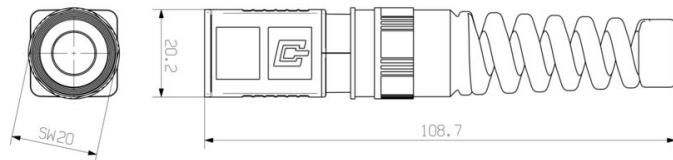

IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1962730000	プラグインサート RJ45 IDC、プラグインサート RJ45、ツール不要、
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1962720000	プラグインサート RJ45 IDC、プラグインサート RJ45、圧着
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

LWL-LC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC インサート

一般注文データ

種別	IE-PI-2LC-MM	バージョン
注文番号	1962780000	LC挿入、プラグインサート 2 LC、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248644865	
数量	10 ST	

Hybrid



ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサート のバリエント 14

IE-PH-V04P-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	

ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V04P	バージョン
注文番号	1963890000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646319	
数量	10 ST	

空白

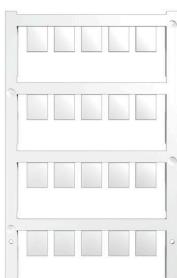

ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	