



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の HDC プラグインコネク  
タ、金属製、空ハウジング

#### 一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ, プラグハウジング, IEC 61076-3-106によるバリエーション5, IP67
注文番号	<a href="#">1962540000</a>
種別	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数

ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cULus) E316369

## 寸法と重量

深さ	78 mm	奥行き (インチ)	3.0709 inch
高さ	26.7 mm	高さ (インチ)	1.0512 inch
幅	26.7 mm	幅 (インチ)	1.0512 inch
正味重量	76.9 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 5 証明書番号 (cULus) E316369

## 一般データ


色 その他ハウジング主要材質 ダイカストアルミニウム  
保護度合い IP67 プラギング回数 750

## 分類

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031  
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04  
ECLASS 15.0 27-19-01-04

図面

寸法図

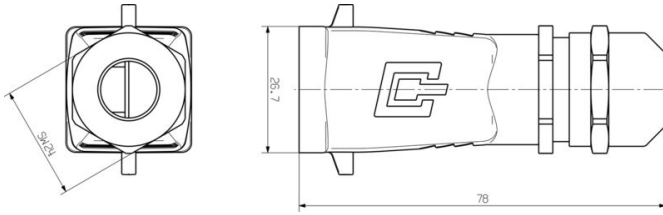

## IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1962730000</a>	プラグインサートRJ45 IDC, プラグインサートRJ45、ツール不要,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1962720000</a>	プラグインサートRJ45 IDC, プラグインサートRJ45、圧着
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-PP-V05M	バージョン
注文番号	<a href="#">1968920000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248692668	
数量	10 ST	

## 空のハウジング



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の HDC プラグインコネクタ、金属製、空ハウジング

アクセサリ

一般注文データ

種別	IE-PH-AD-V05M-RJ45	バージョン
注文番号	<a href="#">1993540000</a>	予備インサートホルダー, IEC 61076-3-106によるバリエーション5
GTIN (EAN)	4050118378610	
数量	1 ST	