



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の HDC プラグインコネク
タ、金属製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ、プラグハウジング, IEC 61076-3-106によるバリエーション5, IP67
注文番号	1962540000
種別	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

深さ	78 mm	奥行き (インチ)	3.0709 inch
高さ	26.7 mm	高さ (インチ)	1.0512 inch
幅	26.7 mm	幅 (インチ)	1.0512 inch
正味重量	76.9 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 5	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	------------------------	---------------	---------

一般データ


色	その他	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP67	プラグング回数	750

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

図面

寸法図

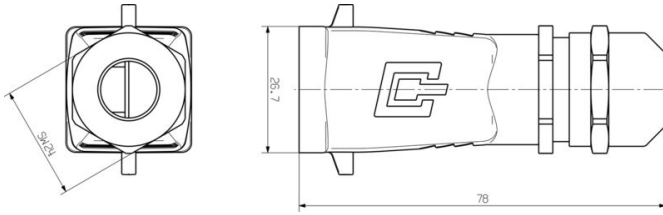

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1962730000	プラグインサートRJ45 IDC, プラグインサートRJ45、ツール不要,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1962720000	プラグインサートRJ45 IDC, プラグインサートRJ45、圧着
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V05M	バージョン
注文番号	1968920000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248692668	
数量	10 ST	

空のハウジング



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の HDC プラグインコネクタ、金属製、空ハウジング

アクセサリ

一般注文データ

種別	IE-PH-AD-V05M-RJ45	バージョン
注文番号	1993540000	Spare insert holder, Variant 5 to IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4050118378610	
数量	1 ST	