

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、金属製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ, プラグハウジング, IEC 61076-3-106によるバリエーション1, IP67
注文番号	1962550000
種別	IE-PH-V01M
GTIN (EAN)	4032248644681
数量	10 items

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	76 mm	奥行き (インチ)	2.9921 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	96.7 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 1

一般データ


色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	プラグング回数	750

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

図面

寸法図

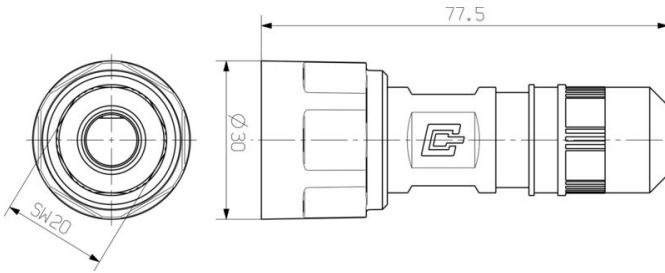

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-PI-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1962730000	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
数量	10 ST	
種別	IE-PI-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1962720000	プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、圧着
GTIN (EAN)	4032248644834	
数量	10 ST	

LWL-LC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC インサート

一般注文データ

種別	IE-PI-2LC-MM	バージョン
注文番号	1962780000	LC挿入, プラグインサート 2 LC、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248644865	
数量	10 ST	

Hybrid



ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	IE-PI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
数量	1 ST	
種別	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	バージョン
注文番号	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	

ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V01P	バージョン
注文番号	1965690000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653911	
数量	10 ST	

空白

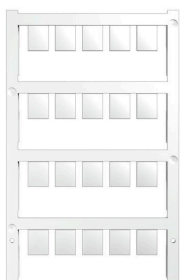

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート



一般注文データ

種別	IE-PI-SCRJ-SM	バージョン
注文番号	1067390000	SCインサート, プラグSCRJ, シングルモード
GTIN (EAN)	4032248820863	
数量	10 ST	
種別	IE-PI-SCRJ-POF	バージョン
注文番号	1067410000	SCインサート, プラグSCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
数量	10 ST	