



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、金属製、空ハウジング

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 空エンクロージャ、プラグハウジング、曲げ保護、IEC 61076-3-106によるバリエーション1, IP67 |
| 注文番号 | 1962560000 |
| 種別 | IE-PH-V01M-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248644698 |
| 数量 | 10 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 126 mm | 奥行き (インチ) | 4.9606 inch |
| 高さ | 30 mm | 高さ (インチ) | 1.1811 inch |
| 幅 | 30 mm | 幅 (インチ) | 1.1811 inch |
| 正味重量 | 128.24 g | | |

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7 |

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 1

一般データ


| | | | |
|-------|------|-----------|---------|
| 色 | その他 | ハウジング主要材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 保護度合い | IP67 | プラグング回数 | 750 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 | | |

図面

寸法図

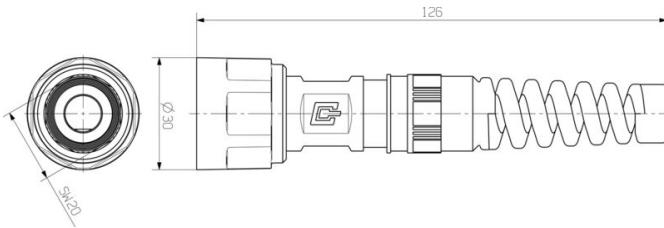

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | IE-PI-RJ45-FH | バージョン |
| 注文番号 | 1962730000 | プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、ツール不要、 |
| GTIN (EAN) | 4032248654017 | TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | IE-PI-RJ45-TH | バージョン |
| 注文番号 | 1962720000 | プラグインサート RJ45 IDC, プラグインサート RJ45、圧着 |
| GTIN (EAN) | 4032248644834 | |
| 数量 | 10 ST | |

LWL-LC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC インサート

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別 | IE-PI-2LC-MM | バージョン |
| 注文番号 | 1962780000 | LC挿入, プラグインサート 2 LC、マルチモード |
| GTIN (EAN) | 4032248644865 | |
| 数量 | 10 ST | |

Hybrid



ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | IE-PI-HYB-10P | バージョン |
| 注文番号 | 1068990000 | Insert, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823963 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-PIC-HYB-S-0,5-300 | バージョン |
| 注文番号 | 1096180000 | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869152 | |
| 数量 | 300 ST | |

ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | IE-PP-V01P | バージョン |
| 注文番号 | 1965690000 | プラグハウジング保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4032248653911 | |
| 数量 | 10 ST | |

空白

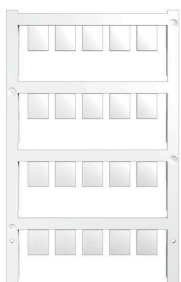

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 9/11 K MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1857440000 | ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 数量 | 200 ST | |

アクセサリ

LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 種別 | IE-PI-SCRJ-SM | バージョン |
| 注文番号 | 1067390000 | SCインサート, プラグSCRJ, シングルモード |
| GTIN (EAN) | 4032248820863 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | IE-PI-SCRJ-POF | バージョン |
| 注文番号 | 1067410000 | SCインサート, プラグSCRJ, POF |
| GTIN (EAN) | 4032248820870 | |
| 数量 | 10 ST | |