

IE-PI-RJ45-FH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

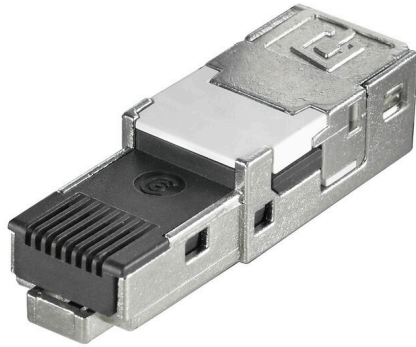

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

バージョン	プラグインサートRJ45 IDC, プラグインサートRJ45、ツール不要, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
注文番号	1962730000
種別	IE-PI-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248654017
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	ULウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E471884
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

正味重量	12.7 g
------	--------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

火炎荷重	49 kJ	接続 1	RJ45
接続 2	IDC	項目説明	プラグインサートRJ45、 ツール不要
配線	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	絶縁物断面、最小	0.85 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ、 Au ≥ 0.8µm	接続直径、固定式	0.4...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22	接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm
導体接続断面積、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22	導体接続断面積、非常に柔軟	, Approval of the cable by Weidmüller necessary
導体接続断面積、極細線仕様 (AWG)	, Approval of the cable by Weidmüller necessary	極細の撚り線接続に注意	Weidmüllerによるケーブル の承認が必要
シールド	360° all-round enclosure	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
プラグイン回数	750	再接続可能	≥ 10サイクル (同一断面ま たは大きい断面)

一般基準

証明書番号 (cURus)	E471884	コネクタ規格	IEC 60603-7-51
通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863	アプリケーション固有の通信ケーブル設 備	PROFINETの設置手順
IP 保護等級	IEC 60529	証明書番号 (cULus)	E316369

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 20 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	絶縁抵抗	500 MΩ
50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合

技術データ

重要なメモ


製品情報 プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 および HDC 対応 RJ45 インサート

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

図面

印刷

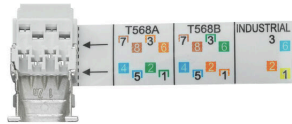

IE-PI-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プレスツール



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	PWZ RJ45	バージョン
注文番号	1118040000	プレスツール
GTIN (EAN)	4032248899197	
数量	1 ST	