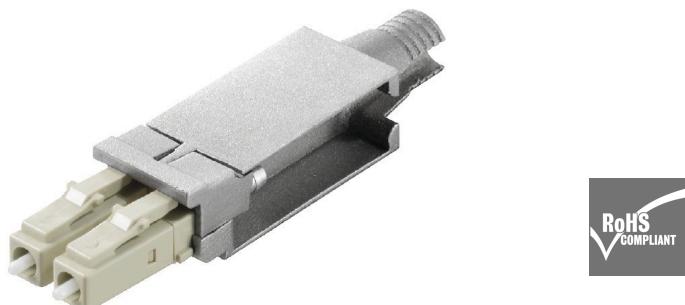


IE-PI-2LC-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC
インサート

一般注文データ

バージョン	LC挿入、プラグインサート2 LC、シングル・モード
注文番号	1962790000
種別	IE-PI-2LC-SM
GTIN (EAN)	4032248644872
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PI-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	59 mm	奥行き (インチ)	2.3228 inch
高さ	10.3 mm	高さ (インチ)	0.4055 inch
幅	13.15 mm	幅 (インチ)	0.5177 inch
正味重量	20.2 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度	湿度	湿度0 ~ 85%

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

項目説明	値	色	その他
ハウジング主要材質	PBTダイカスト亜鉛		
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	湿度	湿度0 ~ 85%
組成	バリエント1、4、および 14ハウジング用のコネク タおよびフランジインサー ト	プラギング回数	1000
インサート喪失	≤ 0.5dB	ファイバーの種類	シングルモード
接続 2	クリンプ	接続 1	LC
フェルール材質	ジルコニア	リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-20
--------	--------------

分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PI-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

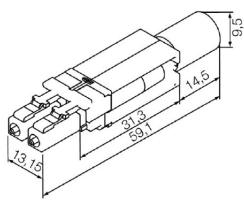

IE-PI-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...光ファイバーコネクタ **SC、SC、ST & LC** 対応

**GOF**

- 光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー LC および IP 67 対応コネクタ

POF

- 高分子光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー、Profinet、移動ケーブル対応 SC/ST および IP 67 コネクタ

一般注文データ

種別	IE-CT-LC-GOF	バージョン
注文番号	9205330000	プレスツール, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4032248725465	
数量	1 ST	