

## IE-BI-RJ45-C


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

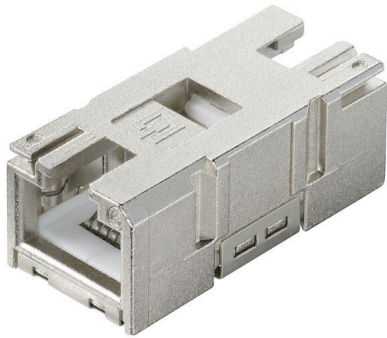

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

バージョン	RJ45インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
注文番号	<a href="#">1962840000</a>
種別	IE-BI-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645046
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

正味重量

2.2 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

製品種類

RJ45インサートソケット

保護度合い

IP67 (ハウジングあり)

インサートの種別

データの挿入SteadyTec

火炎荷重

33 kJ

## 一般データ

火炎荷重

33 kJ

接続 1

RJ45

接続 2

RJ45

項目説明

隔壁挿入カブラ

色

その他

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

カテゴリ

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ、  
Au ≥ 0.8µm

シールド

360° all-round enclosure,  
FS 2.8 等電位ボンディング  
対応グラウンド接続

保護度合い

IP67 (ハウジングあり)

プラグイン回数

750

## 一般基準

認証書番号 (DNV)

TAA000022B

コネクタ規格

IEC 60603-7-51

通信アクセサリ対応 UL 規格

UL 1863

IP 保護等級

IEC 60529

証明書番号 (cULus)

E316369

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

絶縁抵抗

500 MΩ

PoE / PoE+

IEEE 802.3afに適合

## 重要なメモ

製品情報

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端 絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm <sup>2</sup> , 赤色
数量	100 ST	