


IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

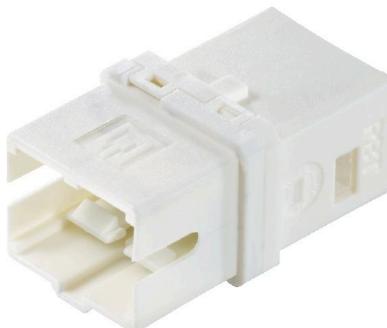

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート

一般注文データ

バージョン	SCインサート, 隔壁挿入SCRJを2 SCに、シングルモード
注文番号	1962870000
種別	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
数量	10 items

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	13.2 mm	高さ (インチ)	0.5197 inch
幅	15.6 mm	幅 (インチ)	0.6142 inch
正味重量	0.97 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

項目説明	隔壁挿入SCRJを2 SCに、シングルモード	色	その他
ハウジング主要材質	PA	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
プラギング回数	1000	組成	バリエント1、4、および14ハウジング用のコネクタおよびフランジインサート
ファイバーの種類	シングルモード	インサート喪失	≤ 0.5dB
接続 1	SC	接続 2	SCRJ
リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------	---------------------------

分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

