


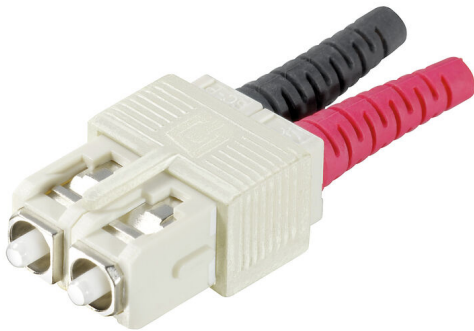

導体直径 2.6 ~ 3 mm に対応の IEC 61754-24 に準拠した光ファイバー SC-RJ プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, プラグSCRJ、マルチモード, IP20
注文番号	1962940000
種別	IE-PS-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248653997
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-04-08T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 8 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

項目説明	プラグSCRJ、マルチモード	色	その他
保護度合い	IP20	ブラギング回数	1000
ファイバーの種類	マルチモード	インサート喪失	≤ 0.4 dB
接続 1	SCRJ	接続 2	接着、圧着、研磨
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB	フェルル材質	ジルコニア

一般基準

コネクタ規格 IEC 61754-24

分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		