

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

一般注文データ

バージョン	RJ45圧着プラグ, バリエーション5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1963110000
種別	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
数量	10 items

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

正味重量

83.28 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6bl, 6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

接続 1

RJ45

接続 2

Crimp

項目説明

バリエーション 5

ハウジング主要材質

ダイカストアルミニウム

絶縁物断面、最小

0.85 mm

絶縁物断面、最大

1.05 mm

カテゴリー

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

接続直径、固定式

0.36...0.51 mm

導体接続断面積、固定式、(AWG)

AWG 26/1...AWG 24/1

接続直径、細線仕様

0.46...0.61 mm

導体接続断面、柔軟性 (AWG)

AWG 27/7...AWG 24/7

MICE 分類 M

M3

MICE 分類 I

I3

MICE 分類 C

C1

MICE 分類 E

E3

シース直径、最小

5 mm

シース直径、最大

12 mm

シールド

360°、オールラウンドエ
ンクロージャ

保護度合い

IP67

プラグイン回数

750

一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-106 Var. 5,
IEC 60603-7-51

証明書番号 (cULus)

E316369

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

寸法図

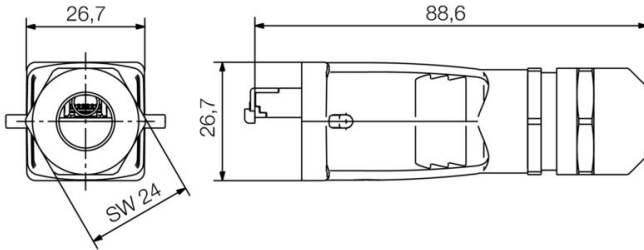

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V05M	バージョン
注文番号	1968920000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248692668	
数量	10 ST	