

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付属

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------------|
| バージョン | 光ファイバーコネクタ, バージョン4、SC-RJ POF, IP67 |
| 注文番号 | 1963380000 |
| 種別 | IE-PS-V04P-2SC-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248651856 |
| 数量 | 10 items |

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 81.3 mm | 奥行き (インチ) | 3.2008 inch |
| 高さ | 20.1 mm | 高さ (インチ) | 0.7913 inch |
| 幅 | 20.2 mm | 幅 (インチ) | 0.7953 inch |
| 正味重量 | 33.6 g | | |

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

一般データ

| | | | |
|-------------|---|---------------|-------------|
| 項目説明 | バージョン4、SC-RJ POF | 色 | その他 |
| ハウジング主要材質 | PA UL 94 V0 | シース直径、最大 | 10 mm |
| シース直径、最小 | 5 mm | 保護度合い | IP67 |
| プラグイン回数 | 500 | ファイバーの種類 | POF |
| インサート喪失 | 0.5 dBシングルモード, 0.4 dBマルチモード, ≤ 1.0 dB POF | 接続 1 | SCRJ |
| 接続 2 | 高速接続システム: 圧着、切断 | ハウジング材料、インサート | PA, 亜鉛ダイカスト |
| リターンロス (緩衝) | 40 dBシングルモード ; 30 dBマルチモード | | |

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |


IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

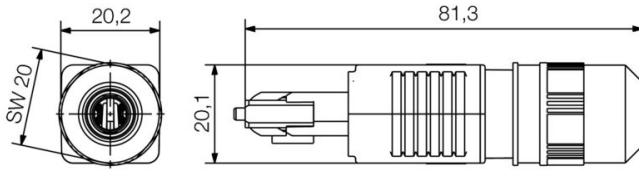

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート




一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | IE-SCRJ-IP67-POF-100 | バージョン |
| 注文番号 | 1278430000 | 光ファイバーコネクタ, 交換用クリンパレル, IP67 (ハウジングあり) |
| GTIN (EAN) | 4050118069136 | |
| 数量 | 100 ST | |

クリンパセット

クリンパセット

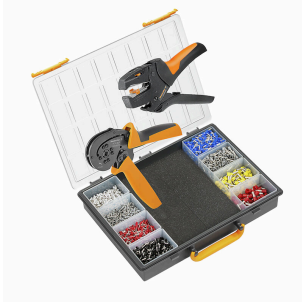

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | TOOL SET IE-POF | バージョン |
| 注文番号 | 1208930000 | 圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248990283 | |
| 数量 | 1 ST | |

ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | IE-PP-V04P | バージョン |
| 注文番号 | 1963890000 | プラグハウジング保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | |
| 数量 | 10 ST | |

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 9/11 K MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1857440000 | ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 数量 | 200 ST | |