

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠の プラスチック
製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付
属

一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ、バージョン4、SC-RJ POF、キング防止、IP67
注文番号	1963390000
種別	IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651863
数量	10 items

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	129.8 mm	奥行き (インチ)	5.1102 inch
高さ	20.1 mm	高さ (インチ)	0.7913 inch
幅	20.2 mm	幅 (インチ)	0.7953 inch
正味重量	54.3 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

項目説明	バージョン4、SC-RJ POF、キング防止	色	その他
ハウジング主要材質	PA UL 94 VO	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	保護度合い	IP67
プラギング回数	500	ファイバーの種類	POF
インサート喪失	0.5 dBシングルモード, 0.4 dBマルチモード, ≤ 1.0 dB POF	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム：圧着、 切断	ハウジング材料、インサート	PA, 亜鉛ダイカスト
リターンロス (緩衝)	40 dBシングルモード； 30 dBマルチモード		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
--------	---

分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

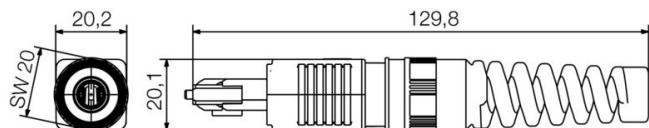

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**LWL-SC**


プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
 インサート

**一般注文データ**

種別	IE-SCRJ-IP67-POF-100	バージョン
注文番号	1278430000	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンプバレル, IP67 (ハウジングあり)
GTIN (EAN)	4050118069136	
数量	100 ST	

クリンプセット

クリンプセット

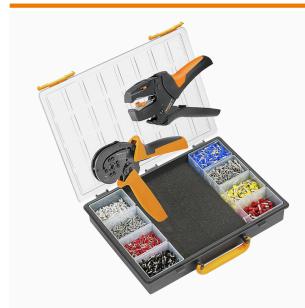**一般注文データ**

種別	TOOL SET IE-POF	バージョン
注文番号	1208930000	圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 ST	

ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

**一般注文データ**

種別	IE-PP-V04P	バージョン
注文番号	1963890000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646319	
数量	10 ST	

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoffなどのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーフィットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	