

## IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付属

## 一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, バージョン4、SC-RJ POF、キンク防止, IP67
注文番号	<a href="#">1963390000</a>
種別	IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651863
数量	10 items

## IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	129.8 mm	奥行き (インチ)	5.1102 inch
高さ	20.1 mm	高さ (インチ)	0.7913 inch
幅	20.2 mm	幅 (インチ)	0.7953 inch
正味重量	54.3 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 一般データ

項目説明	バージョン4、SC-RJ POF、キンク防止	色	その他
ハウジング主要材質	PA UL 94 V0	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	保護度合い	IP67
プラグング回数	500	ファイバーの種類	POF
インサート喪失	0.5 dBシングルモード、0.4 dBマルチモード、≤ 1.0 dB POF	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム：圧着、切断	ハウジング材料、インサート	PA, 亜鉛ダイカスト
リターンロス (緩衝)	40 dBシングルモード； 30 dBマルチモード		

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 4,  
IEC 61754-24

## 分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


**IE-PS-V04P-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

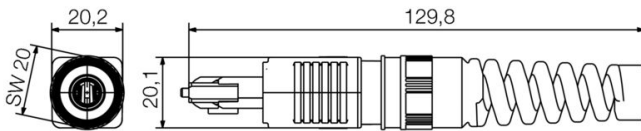

## IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## LWL-SC


プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC  
インサート



## 一般注文データ

種別	IE-SCRJ-IP67-POF-100	バージョン
注文番号	<a href="#">1278430000</a>	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンパレル, IP67 (ハウジングあり)
GTIN (EAN)	4050118069136	
数量	100 ST	

## クリンパセット

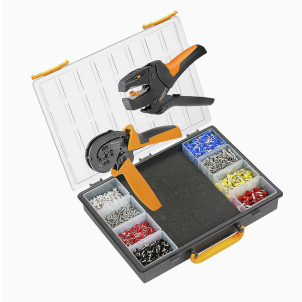

クリンパセット

## 一般注文データ

種別	TOOL SET IE-POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1208930000</a>	圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 ST	

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-PP-V04P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963890000</a>	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646319	
数量	10 ST	

## IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	