

## IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付属

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 光ファイバーコネクタ, バージョン4、SC-RJ POF、キンク防止, IP67 |
| 注文番号       | <a href="#">1963390000</a>               |
| 種別         | IE-PS-V04P-2SC-POF-BP                    |
| GTIN (EAN) | 4032248651863                            |
| 数量         | 10 items                                 |

## IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 129.8 mm | 奥行き (インチ) | 5.1102 inch |
| 高さ   | 20.1 mm  | 高さ (インチ)  | 0.7913 inch |
| 幅    | 20.2 mm  | 幅 (インチ)   | 0.7953 inch |
| 正味重量 | 54.3 g   |           |             |

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## 一般データ

|             |   |               |             |
|-------------|---|---------------|-------------|
| 項目説明        | バージョン4、SC-RJ<br>POF、キンク防止               | 色             | その他         |
| ハウジング主要材質   | PA UL 94 V0                             | シース直径、最大      | 10 mm       |
| シース直径、最小    | 5 mm                                    | 保護度合い         | IP67        |
| プラグング回数     | 500                                     | ファイバーの種類      | POF         |
| インサート喪失     | 0.5 dBシングルモード、0.4 dBマルチモード、≤ 1.0 dB POF | 接続 1          | SCRJ        |
| 接続 2        | 高速接続システム：圧着、切断                          | ハウジング材料、インサート | PA, 亜鉛ダイカスト |
| リターンロス (緩衝) | 40 dBシングルモード；<br>30 dBマルチモード            |               |             |

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 4,  
IEC 61754-24

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001122    | ETIM 9.0    | EC001122    |
| ETIM 10.0   | EC001122    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |             |             |


**IE-PS-V04P-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

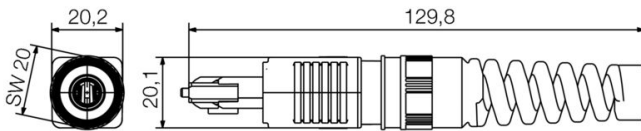

## IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC  
インサート




## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | IE-SCRJ-IP67-POF-100       | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1278430000</a> | 光ファイバーコネクタ, 交換用クリンパレル, IP67 (ハウジングあり) |
| GTIN (EAN) | 4050118069136              |                                       |
| 数量         | 100 ST                     |                                       |

## クリンパセット

クリンパセット

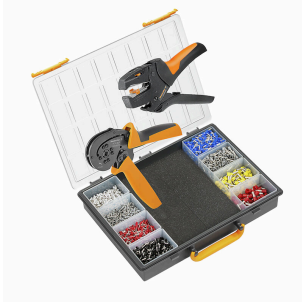

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | TOOL SET IE-POF            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1208930000</a> | 圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248990283              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。



## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | IE-PP-V04P                 | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1963890000</a> | プラグハウジング保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4032248646319              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ESG 9/11 K MC NE WS        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1857440000</a> | ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731              |  |
| 数量         | 200 ST                     |  |