


IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

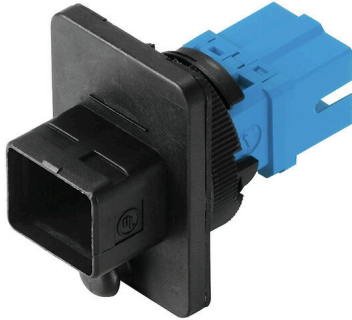

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付属

一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング, シングルモード
注文番号	1963420000
種別	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645510
数量	10 items

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	48.3 mm	奥行き (インチ)	1.9016 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	29.3 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

項目説明	バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング	色	その他
ハウジング主要材質	PA UL 94 V0	保護度合い	IP67
プラグング回数	500	ファイバーの種類	シングルモード
インサート喪失	≤ 0.5dB	接続 1	SC
接続 2	SCRJ	リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB


一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var.
4, IEC 61754-4, IEC
61754-24

分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

設置カットアウト

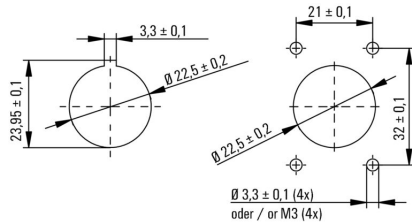

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V04P	バージョン	
注文番号	1963900000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ	
GTIN (EAN)	4032248646326		
数量	10 ST		

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン	
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型	
GTIN (EAN)	4032248402731		
数量	200 ST		