

## IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (LC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン1、LCDuplexカップリング, シングルモード
注文番号	<a href="#">1963430000</a>
種別	IE-BS-V01M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645527
数量	10 items

## IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	33.3 mm	奥行き (インチ)	1.311 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	60 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## 一般データ

項目説明	バージョン1、LCDuplex カップリング	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	保護度合い	IP67
プラギング回数	500	ファイバーの種類	シングルモード
インサート喪失	≤ 0.5dB	接続 1	LC デュプレックス
接続 2	LC デュプレックス	リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
--------	---

## 分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


## IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 図面

## 設置カットアウト

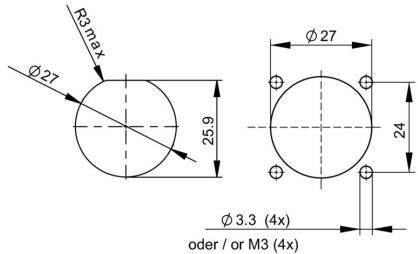

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## 詳細図面

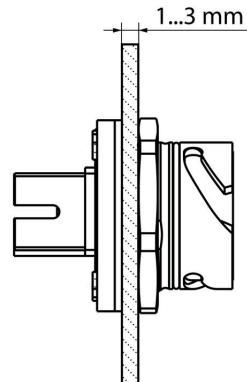

中央ネジ接続使用時の壁厚

## IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	<a href="#">1965700000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	