

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン1、2*SCでのSCRJからのカップリング, シングルモード
注文番号	<a href="#">1963440000</a>
種別	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
数量	10 items

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	36.6 mm	奥行き (インチ)	1.4409 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	62.1 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## 一般データ

項目説明	バージョン1、2*SCでのSCRJからのカップリング	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	保護度合い	IP67
プラグイン回数	500	ファイバーの種類	シングルモード
インサート喪失	≤ 0.5dB	接続 1	SC
接続 2	SCRJ	リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB

## 一般基準


コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var.  
1, IEC 61754-4, IEC 61754-24

## 分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


図面

設置カットアウト

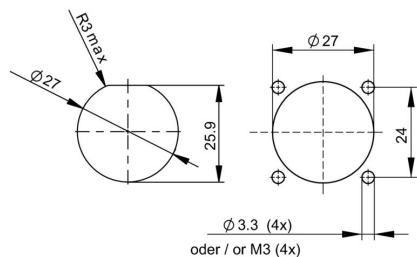

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

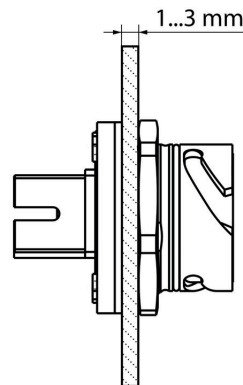

中央ネジ接続使用時の壁厚

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

### 一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン	
注文番号	<a href="#">1965700000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		