

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック 製PushPull プラグインコネクタセット LCインサート付属

一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン4、LC Duplexカップ リング. シングルモード
注文番号	<u>1963450000</u>
種別	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645541
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS				
	週日			
寸法と重量				
<i>™</i> →	45.0	南々・ / ノン・エ)	4.7005	
深さ <u>京さ</u>	45.3 mm	奥行き(インチ)	1.7835 inch	
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch	
幅 工叶手見	27 mm	幅(インチ)	1.063 inch	
正味重量	26.7 g			
温度				
保管温度		動作温度	-40 °C70 °C	
取り付け温度				
環境製品コンプライアンス	۲		,	
	3年4m / 在 T人 よくし \			
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません		
一般データ				
項目説明	バージョン4、LC Duplex カップリング	色 	その他	
ハウジング主要材質	PA UL 94 VO	保護度合い	IP67	
プラギング回数	500	ファイバーの種類	シングルモード	
インサート喪失	≤ 0.5dB	接続 1	LC デュプレックス	
接続 2	LC デュプレックス	リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB	
一般基準				
コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4,			
	IEC 61754-20			
分類				
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752	
ETIM 8.0	EC000752 EC000752	ETIM 9.0	EC000752 EC000752	
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16	
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16	
ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16	
ECLASS 14.0	19-17-01-16	ECLASS 15.0	19-17-01-16	

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

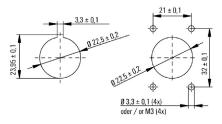

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別 IE-BP-V04P バージョン 注文番号 <u>1963900000</u> フランジ取

GTIN (EAN) 4032248646326

数量 10 ST

フランジ取付けハウジング、保護キャップ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスで は、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 ESG 9/11 K MC NE WS バージョン 注文番号 1857440000 ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型

GTIN (EAN) 4032248402731

数量 200 ST

作成日 02.11.2025 08:49:02 MEZ

カタログステータス / 図面 4