

IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリアント1金属、RJ45/RJ45カップリング, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1963470000
種別	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
数量	10 items

IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E316369

寸法と重量

高さ 32 mm
幅 32 mm
正味重量 72.8 g

高さ (インチ) 1.2598 inch
幅 (インチ) 1.2598 inch

温度

保管温度
取り付け温度 動作温度 -40 °C...70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

一般データ

接続 1 RJ45
項目説明 バリアント 1金属、RJ45/
RJ45カップリング
色 その他
カテゴリー Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)
シールド 360°、オールラウンドエ
ンクロージャ
プラギング回数 750

接続 2 RJ45
シール材 EPDM
ハウジング主要材質 亜鉛ダイカスト
接触表面 ニッケル下地金メッキ
保護度合い IP67

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 60603-7-51 証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド ≥ 1500 V AC/DC 耐電圧、接点 / 接点 ≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 8.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121
ECLASS 15.0 27-44-03-90

ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 14.0 27-44-03-90


IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

設置カットアウト

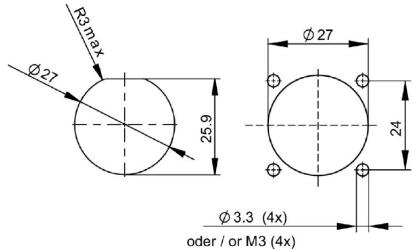

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

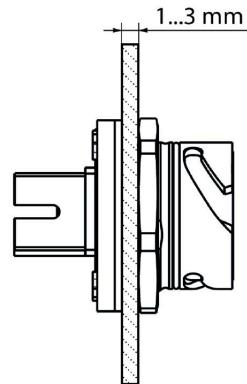

中央ネジ接続使用時の壁厚

IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	1965700000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	

IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V01M-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963120000	RJ45プラグ、ツール不要、バリアント1金属、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	バージョン
注文番号	1963130000	RJ45プラグ、ツール不要、バリアント1金属、リンク防止、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01M-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1963140000	RJ45圧着プラグ、バリアント1金属、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	バージョン
注文番号	1963150000	RJ45圧着プラグ、バリアント1金属、リンク防止、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
数量	10 ST	