

## IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリエーション1金属、RJ45/RJ45カップリング, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	<a href="#">1963470000</a>
種別	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
数量	10 items

## IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	72.8 g		

## 温度

保管温度		動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度			

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## 一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45
項目説明	バリエーション1金属、RJ45/RJ45カップリング	シール材	EPDM
色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ	保護度合い	IP67
プラグイン回数	750		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
---------------	----------------	-------------	----------------

## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


図面

設置カットアウト



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

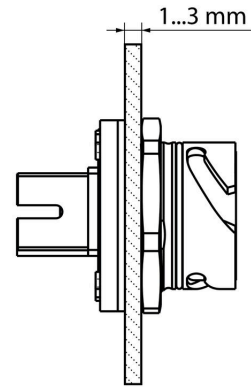

中央ネジ接続使用時の壁厚

## アクセサリ

### ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

### 一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン	
注文番号	<a href="#">1965700000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		

## IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

www.weidmueller.com

## Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のパヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)



## 一般注文データ

種別	IE-PS-V01M-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963120000</a>	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション1金属、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	バージョン
注文番号	<a href="#">1963130000</a>	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション1金属、キンク防止、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01M-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963140000</a>	RJ45圧着プラグ、バリエーション1金属、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	バージョン
注文番号	<a href="#">1963150000</a>	RJ45圧着プラグ、バリエーション1金属、キンク防止、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
数量	10 ST	