

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリエーション1金属、IDC、EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1963480000
種別	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
数量	10 items

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	61.4 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	バリエーション 1 金 属、IDC、EIA/TIA 586 A	配線	TIA-568A
シール材	EPDM	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	絶縁物断面、最大	1.6 mm
カテゴリ	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
接続直径、固定式	0.4...0.64 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22
接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22
シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ	保護度合い	IP67
プラグイン回数	750		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	---	---------------	---------

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3btに準拠		


技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


図面

設置カットアウト

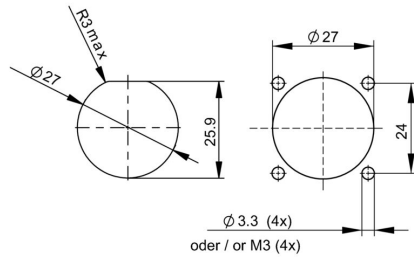

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

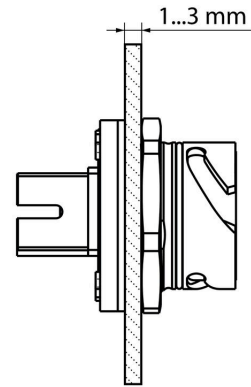

中央ネジ接続使用時の壁厚

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン	
注文番号	1965700000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)



一般注文データ

種別	IE-PS-V01M-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963120000	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション1金属、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	バージョン
注文番号	1963130000	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション1金属、キンク防止、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01M-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1963140000	RJ45圧着プラグ、バリエーション1金属、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	バージョン
注文番号	1963150000	RJ45圧着プラグ、バリエーション1金属、キンク防止、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
数量	10 ST	