

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック
製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサー
ト付属

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリアント4、RJ45/RJ45 カップリング, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1963490000
種別	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
数量	10 items

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E316369

寸法と重量

正味重量 37.8 g

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45
項目説明	バリエント4、RJ45/RJ45 カップリング	シール材	NBR
ハウジング主要材質	PA UL 94 VO	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
保護度合い	IP67	プラギング回数	750

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	---	---------------	---------

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
---------------	----------------	-------------	----------------

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

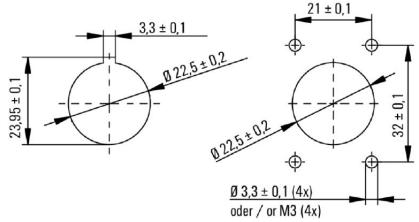

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V04P
注文番号	1963900000
GTIN (EAN)	4032248646326
数量	10 ST

バージョン
フランジ取付けハウジング、保護キャップ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS
注文番号	1857440000
GTIN (EAN)	4032248402731
数量	200 ST

バージョン
ESG、デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック
製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサー
ト付属



一般注文データ

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963160000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン4、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	バージョン
注文番号	1271240000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン4、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4050118060027	11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	バージョン
注文番号	1963170000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン4、キンクデバイス、Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248653980	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1963180000	RJ45圧着プラグ、バージョン4、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248653973	2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	バージョン
注文番号	1963190000	RJ45圧着プラグ、バージョン4、キンクデバイス、Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651672	(ISO/IEC 11801 2010)
数量	1 ST	