

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリエーション4、IDC、EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1963500000
種別	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645596
数量	10 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

正味重量

4.4 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1

RJ45

接続 2

IDC

項目説明

バリエーション 4、IDC、EIA/
TIA 586 A

配線

TIA-568A

シール材

NBR

ハウジング主要材質
カテゴリー

PA UL 94 V0

絶縁物断面、最大

1.6 mm

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

接触表面

ニッケル下地金メッキ

接続直径、固定式

0.4...0.64 mm

導体接続断面積、固定式、(AWG)

AWG 24...AWG 22

接続直径、細線仕様

0.48...0.76 mm

導体接続断面、柔軟性 (AWG)

AWG 26...AWG 22

シールド

360°、オールラウンドエ
ンクロージャ

保護度合い

IP67

プラグイン回数

750

一般基準

コネクタ規格

IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 60603-7-51

証明書番号 (cULus)

E316369

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 1500 V AC/DC

耐電圧、接点 / 接点

≥ 1000 V AC/DC

PoE / PoE+

IEEE 802.3btに準拠

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121


ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

設置カットアウト

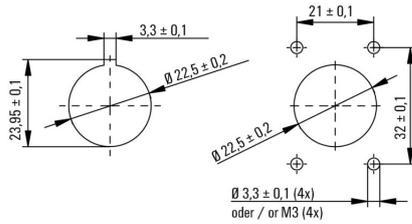

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V04P	バージョン
注文番号	1963900000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

空白

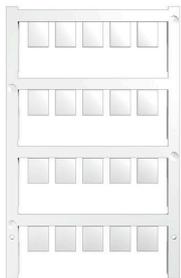

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースタンプです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属



一般注文データ

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963160000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	バージョン
注文番号	1271240000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4050118060027	11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	バージョン
注文番号	1963170000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン4、キンクデバイス、Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248653980	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1963180000	RJ45圧着プラグ、バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248653973	2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	バージョン
注文番号	1963190000	RJ45圧着プラグ、バージョン4、キンクデバイス、Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651672	(ISO/IEC 11801 2010)
数量	1 ST	