

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック
製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサー
ト付属

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリアント4、IDC、EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1963500000
種別	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645596
数量	10 items

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

正味重量	4.4 g
------	-------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	バリアント4、IDC、EIA/TIA 568 A	配線	TIA-568A
シール材	NBR	ハウジング主要材質	PA UL 94 VO
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	接続直径、固定式	0.4...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22	接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22	シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ
保護度合い	IP67	プラギング回数	750

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	---	---------------	---------

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3btに準拠		

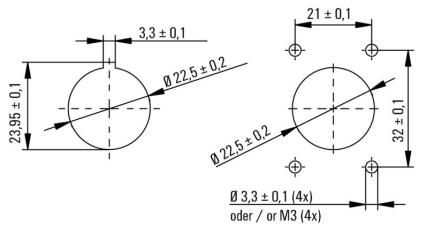
分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**設置カットアウト**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V04P
注文番号	1963900000
GTIN (EAN)	4032248646326
数量	10 ST

バージョン
フランジ取付けハウジング、保護キャップ

空白

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
 - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
 - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS
注文番号	1857440000
GTIN (EAN)	4032248402731
数量	200 ST

バージョン
ESG、デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

対応**Sets - RJ45**

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック
 製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサー
 ト付属

**一般注文データ**

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963160000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン4、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	バージョン
注文番号	1271240000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン4、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4050118060027	11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	バージョン
注文番号	1963170000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン4、キンケデバイス、Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248653980	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1963180000	RJ45圧着プラグ、バージョン4、Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248653973	2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	バージョン
注文番号	1963190000	RJ45圧着プラグ、バージョン4、キンケデバイス、Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651672	(ISO/IEC 11801 2010)
数量	1 ST	