

## IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

## 一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリアント5、RJ45/RJ45 カップリング, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	<a href="#">1963510000</a>
種別	IE-BS-V05M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645602
数量	10 items

## IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E316369

## 寸法と重量

正味重量	60 g
------	------

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## 一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45
項目説明	バリアント 5、RJ45/RJ45 カップリング	シール材	NBR
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
保護度合い	IP67	プラギング回数	750

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	---	---------------	---------

## 電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
---------------	----------------	-------------	----------------

## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


## IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 寸法図

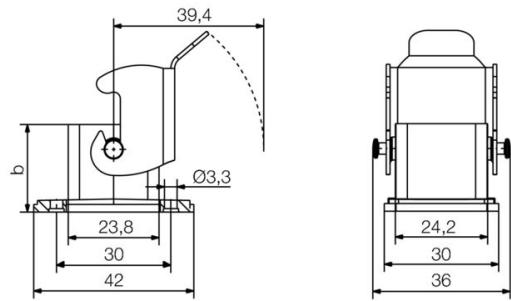

## IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V05M	バージョン
注文番号	<a href="#">1968930000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248692125	
数量	10 ST	