

IE-BH-V04P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

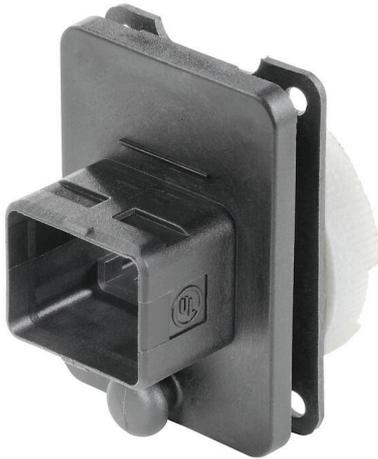

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠の PushPull プラグインコネクタ、プラスチック製、空ハウジング

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 空エンクロージャ, フランジ取付けハウジング, IEC 61076-3-106によるバリエーション4, IP67 |
| 注文番号 | 1963520000 |
| 種別 | IE-BH-V04P |
| GTIN (EAN) | 4032248645619 |
| 数量 | 10 items |

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 28.7 mm | 奥行き (インチ) | 1.1299 inch |
| 高さ | 38 mm | 高さ (インチ) | 1.4961 inch |
| 幅 | 27 mm | 幅 (インチ) | 1.063 inch |
| 正味重量 | 10 g | | |

温度

| | | |
|--------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般基準

| | | | |
|--------|------------------------|---------------|---------|
| コネクタ規格 | IEC 61076-3-106 Var. 4 | 証明書番号 (cULus) | E316369 |
|--------|------------------------|---------------|---------|


一般データ

| | | | |
|---------|--------------|-----------|-------------|
| 色 | その他 | ハウジング主要材質 | PA UL 94 V0 |
| 取り付け方式 | ネジ 4本, 中央ナット | 保護度合い | IP67 |
| プラグイン回数 | 750 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 | | |

設置カットアウト

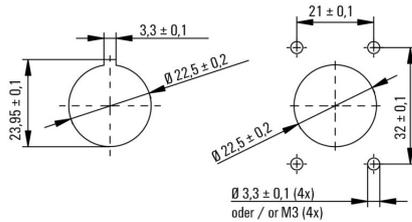

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別 | IE-BP-V04P | バージョン |
| 注文番号 | 1963900000 | フランジ取付けハウジング、保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4032248646326 | |
| 数量 | 10 ST | |

RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 種別 | IE-BI-RJ45-FJ-B | バージョン |
| 注文番号 | 1963840000 | RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | IE-BI-RJ45-FJ-P | バージョン |
| 注文番号 | 1963830000 | RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| 数量 | 10 ST | |

LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート



IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | IE-BI-SCRJ2SC-SM-C | バージョン |
| 注文番号 | 1962870000 | SCインサート, 隔壁挿入SCRJを2 SCに、シングルモード |
| GTIN (EAN) | 4032248645060 | |
| 数量 | 10 ST | |

LWL-LC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC
 インサート

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | IE-BI-LCD-SM-C | バージョン |
| 注文番号 | 1962880000 | LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex, シングルモード |
| GTIN (EAN) | 4032248645077 | |
| 数量 | 10 ST | |

RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 種別 | IE-BI-RJ45-FJ-A | バージョン |
| 注文番号 | 1962850000 | RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | IE-BI-RJ45-C | バージョン |
| 注文番号 | 1962840000 | RJ45インサートソケット, 隔壁挿入カブラ |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| 数量 | 10 ST | |

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|--|
| 種別 | IE-BI-USB-A | バージョン | |
| 注文番号 | 1019570000 | USB挿入, フランジ挿入, タイプA | |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

LWL-SC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 種別 | IE-BI-SCRJ2SC-MM-C | バージョン | |
| 注文番号 | 1964430000 | SCインサート, 隔壁挿入SCRJから2 SCまで, マルチモード | |
| GTIN (EAN) | 4032248649044 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

LWL-LC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC インサート

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 種別 | IE-BI-LCD-MM-C | バージョン | |
| 注文番号 | 1964420000 | LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex, マルチモード | |
| GTIN (EAN) | 4032248649037 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Hybrid


ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | IE-BI-HYB-10P | バージョン |
| 注文番号 | 1069010000 | Flange insert, for flange insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823970 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | IE-BIC-HYB-P-0,5-300 | バージョン |
| 注文番号 | 1096150000 | Crimp contact, for flange insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869114 | |
| 数量 | 300 ST | |

空白

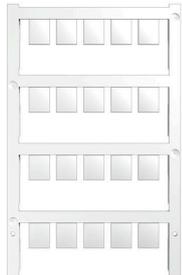

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 9/11 K MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1857440000 | ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 数量 | 200 ST | |