

IE-BH-V04P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

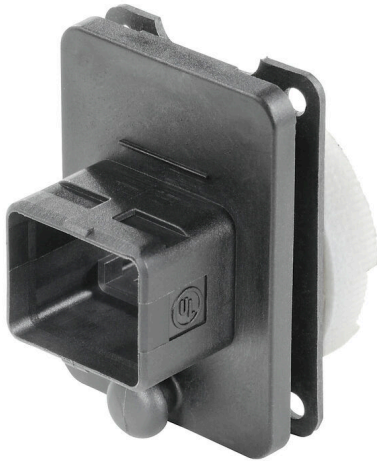

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠の PushPull プラグインコネクタ、プラスチック製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ, フランジ取付けハウジング, IEC 61076-3-106によるバリエーション4, IP67
注文番号	1963520000
種別	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
数量	10 items

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

深さ	28.7 mm	奥行き (インチ)	1.1299 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	10 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	------------------------	---------------	---------


一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
取り付け方式	ネジ 4本, 中央ナット	保護度合い	IP67
プラグング回数	750		

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

設置カットアウト

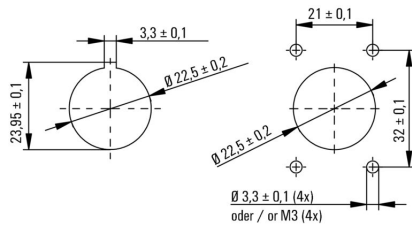

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V04P	バージョン
注文番号	1963900000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

RJ45

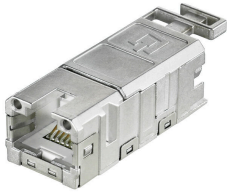

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	

LWL-SC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	バージョン
注文番号	1962870000	SCインサート, 隔壁挿入SCRJを2 SCに、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645060	
数量	10 ST	

LWL-LC

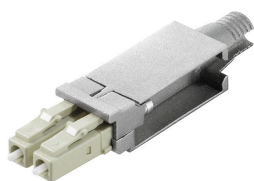


プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC
インサート

一般注文データ

種別	IE-BI-LCD-SM-C	バージョン
注文番号	1962880000	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex, シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645077	
数量	10 ST	

RJ45

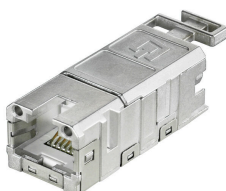

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	1962840000	RJ45インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-USB-A	バージョン	
注文番号	1019570000	USB挿入, フランジ挿入, タイプA	
GTIN (EAN)	4032248731602		
数量	1 ST		

LWL-SC




プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート

一般注文データ

種別	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	バージョン	
注文番号	1964430000	SCインサート, 隔壁挿入SCRJから2 SCまで, マルチモード	
GTIN (EAN)	4032248649044		
数量	10 ST		

LWL-LC

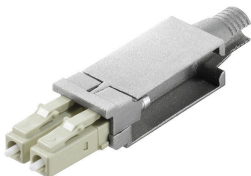

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC インサート

一般注文データ

種別	IE-BI-LCD-MM-C	バージョン	
注文番号	1964420000	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex, マルチモード	
GTIN (EAN)	4032248649037		
数量	10 ST		

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Hybrid

ハイブリッド、10極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14



一般注文データ

種別	IE-BI-HYB-10P	バージョン
注文番号	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースタンプです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	