

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、金属製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	空エンクロージャ、フランジ取付けハウジング、IEC 61076-3-106によるバリエーション1、IP67
注文番号	1963540000
種別	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
数量	10 items

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	23.5 mm	奥行き (インチ)	0.9252 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	46.6 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 1

一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
取り付け方式	ネジ 4本, 中央ナット	保護度合い	IP67
プラグング回数	750		

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


図面

設置カットアウト



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

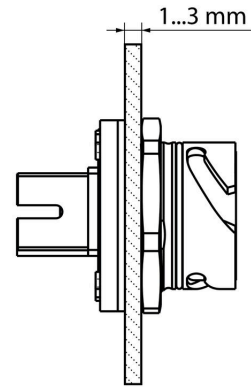

中央ネジ接続使用時の壁厚

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RJ45

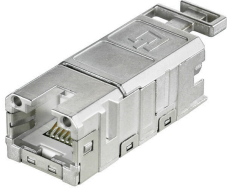

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	1962840000	RJ45インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	

LWL-SC



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート

一般注文データ

種別	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	バージョン
注文番号	1964430000	SCインサート, 隔壁挿入SCRJから2 SCまで, マルチモード
GTIN (EAN)	4032248649044	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	バージョン
注文番号	1962870000	SCインサート, 隔壁挿入SCRJを2 SCに, シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645060	
数量	10 ST	


IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

LWL-LC

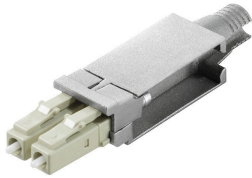

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC
 インサート

一般注文データ

種別	IE-BI-LCD-MM-C	バージョン
注文番号	1964420000	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex, マルチモード
GTIN (EAN)	4032248649037	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-LCD-SM-C	バージョン
注文番号	1962880000	LC挿入, 隔壁挿入LCDuplex, シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645077	
数量	10 ST	

USB




FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	1019570000	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	

Hybrid

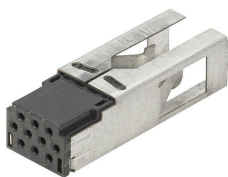

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサートのバリエーション 14

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	IE-BH-HYB-10P	バージョン
注文番号	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	1965700000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	