

**IE-BH-V01M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、金属製、空ハウジング

**一般注文データ**

バージョン	空エンクロージャ、フランジ取付けハウジング、IEC 61076-3-106によるバリエント1、IP67
注文番号	<a href="#">1963540000</a>
種別	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
数量	10 items

**IE-BH-V01M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	23.5 mm	奥行き (インチ)	0.9252 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	46.6 g		

**温度**

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

**一般基準**

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1
--------	------------------------

**一般データ**

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
取り付け方式	ネジ 4本, 中央ナット	保護度合い	IP67
プラギング回数	750		

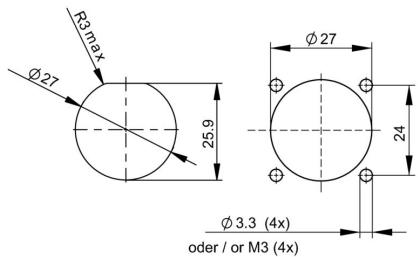
**分類**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

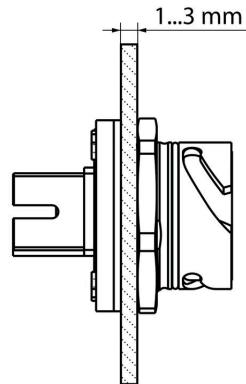
**IE-BH-V01M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****設置カットアウト**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**詳細図面**

中央ネジ接続使用時の壁厚

**IE-BH-V01M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****RJ45**

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**一般注文データ**

種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カプラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	

**LWL-SC**

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC インサート

**一般注文データ**

種別	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1964430000</a>	SC インサート, 隔壁挿入SCRJから2 SCまで、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248649044	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962870000</a>	SC インサート, 隔壁挿入SCRJを2 SCに、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645060	
数量	10 ST	

**IE-BH-V01M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****LWL-LC**

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC  
インサート

**一般注文データ**

種別	IE-BI-LCD-MM-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1964420000</a>	LC挿入、隔壁挿入LCDuplex、マルチモード
GTIN (EAN)	4032248649037	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-LCD-SM-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962880000</a>	LC挿入、隔壁挿入LCDuplex、シングルモード
GTIN (EAN)	4032248645077	
数量	10 ST	

**USB**

FrontCom® 対応 USB インサート

**一般注文データ**

種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1019570000</a>	USB挿入、フランジ挿入、タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	

**Hybrid**

ハイブリッド、10 極プラグインコネクタ対応インサート  
のバリエント 14



**IE-BH-V01M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****一般注文データ**

種別	IE-BI-HYB-10P	バージョン
注文番号	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
種別	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	バージョン
注文番号	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	

**ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

**一般注文データ**

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	<a href="#">1965700000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	