

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック 製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサー ト付属

## 一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリアント 4、IDC、PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
	11801 2010)
注文番号	<u>1963730000</u>
種別	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248646050
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認			
Polic	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
ROHS	· 適合 		
寸法と重量			
正味重量	31.5 g		
保管温度 取り付け温度		動作温度	-40 °C70 °C
環境製品コンプライアンス			
	选 Hn (在 RA +> 1 ->		
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 	ミまれていません	
	O. 1Wt /0 でに入るOVIICは p	3 5 1 v C V · 6 C / U	
一般データ			
接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	バリアント 4、IDC、PROFINET	配線	PROFINET
シール材	NBR	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	接続直径、固定式	0.40.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24AWG 22	接続直径、細線仕様	0.480.76 mm
導体接続断面、柔軟性(AWG)	AWG 26AWG 22	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
保護度合い	IP67	プラギング回数	750
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51		
電気プロパティ			
耐電圧   技上 / 2 / 11 ピ	> 1500 V AC /DC	科泰尔 拉上 / 拉上	> 1000 V AC /DC
<u>耐電圧、接点 / シールド</u> PoE / PoE+	≥ 1500 V AC/DC IEEE 802.3btに準拠	耐電圧、接点/接点	≥ 1000 V AC/DC
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

## 設置カットアウト

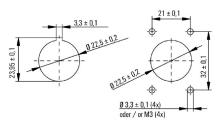

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

### 一般注文データ

種別 IE-BP-V04P バージョン

注文番号 1963900000 フランジ取付けハウジング、保護キャップ GTIN (EAN) 4032248646326

数量 10 ST

### 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスで は、

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別ESG 9/11 K MC NE WSバージョン注文番号1857440000ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型

数量 200 ST

4032248402731

GTIN (EAN)

作成日 02.11.2025 03:25:25 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック 製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサー ト付属

## 一般注文データ

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<u>1963160000</u>	RJ45プラグ、ツール不要, バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	バージョン
注文番号	1271240000	RJ45プラグ、ツール不要, バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4050118060027	11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	バージョン
注文番号	<u>1963170000</u>	RJ45プラグ、ツール不要, バージョン4、キンクデバイス, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248653980	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<u>1963180000</u>	RJ45圧着プラグ, バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248653973	2010)
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	バージョン
注文番号	<u>1963190000</u>	RJ45圧着プラグ, バージョン4、キンクデバイス, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651672	(ISO/IEC 11801 2010)
数量	1 ST	