

## IE-BI-RJ45-FJ-B


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

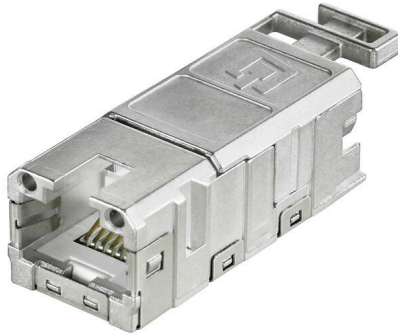

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
注文番号	<a href="#">1963840000</a>
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248651894
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

正味重量

2.5 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

湿度

湿度0 ~ 93%

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

製品種類

RJ45インサートソケット

保護度合い

IP67 (ハウジングあり)

インサートの種別

データの挿入SteadyTec

## 一般データ

接続 1

RJ45

接続 2

IDC

項目説明

ベース用コネクタ

配線

TIA-568B

色

その他

IEC 60512-6-3 準拠耐衝撃性

250 ms -2

IEC 60512-6-4 準拠の振動耐性

50 ms -2正弦波 (9 ~ 500 Hz)

湿度

湿度0 ~ 93%

ハウジング主要材質

亜鉛ダイカスト

絶縁物断面、最小

0.85 mm

絶縁物断面、最大

1.6 mm

カテゴリ

Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

接点材質

ばね鋼, Ni 1.2µm

接触表面

ニッケル下地金メッキ, Au ≥ 0.8µm

接続直径、固定式

0.4...0.64 mm

導体接続断面積、固定式、(AWG)

AWG 24...AWG 22

接続直径、細線仕様

0.48...0.76 mm

導体接続断面、柔軟性 (AWG)

AWG 26...AWG 22

シールド

360° all-round enclosure, FS 2.8 等電位ボンディング対応グラウンド接続

保護度合い

IP67 (ハウジングあり)

プラグング回数

750

再接続可能

≥ AWGの場合は10サイクル23 ~ 26, AWG 22に対して ≥ 4サイクル

## 一般基準

認証書番号 (DNV)

TAA000022B

コネクタ規格

IEC 60603-7-51

通信アクセサリ対応 UL 規格

UL 1863

アプリケーション固有の通信ケーブル設 PROFINETの設置手順備

IP 保護等級

IEC 60529

証明書番号 (cULus)

E316369

## 技術データ

## 電気プロパティ

接点抵抗	≤ 20 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	絶縁抵抗	500 MΩ
50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3btに準拠

## 重要なメモ

製品情報	プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...
------	--

## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

印刷



## IE-BI-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プレスツール




ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

## 一般注文データ

種別	PWZ RJ45	バージョン
注文番号	<a href="#">1118040000</a>	プレスツール
GTIN (EAN)	4032248899197	
数量	1 ST	

## ケーブルラグスリーブ

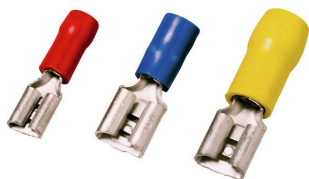

銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 赤色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	