

IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイヤ直径 2.6 ~ 3mm に対応の IEC 61754-4 に準拠した光ファイバー SC デュプレックスプラグインコネクタ

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 光ファイバーコネクタ, プラグSCDuplex, シングルモード, IP20 |
| 注文番号 | 1964410000 |
| 種別 | IE-PS-SCD-SM |
| GTIN (EAN) | 4032248649020 |
| 数量 | 10 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2025-04-08T00:00:00+02:00 |

IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UL) | E477798 |

寸法と重量

| | |
|------|--------|
| 正味重量 | 1.14 g |
|------|--------|

温度

| | | |
|--------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 | 湿度 | 湿度0 ~ 93% |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

一般データ

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 曲げ保護スリーブ素材 | TPE | 項目説明 | プラグSCDuplex、シングルモード |
| 色 | その他 | ハウジング主要材質 | PC UL 94 VO |
| 湿度 | 湿度0 ~ 93% | シース直径、最大 | 3 mm |
| シース直径、最小 | 2.8 mm | 保護度合い | IP20 |
| プラギング回数 | 1000 | 組成 | シンプレックスコネクタ統合用の保持フレーム |
| ファイバーの種類 | GOF, シングルモード | インサート喪失 | ≤ 0.4 dB |
| 接続 1 | SC - デュプレックス | 接続 2 | 接着、圧着、研磨 |
| ケーブル引き抜き力、最小 | 100 N | 単一導電径、最小 | 0.6 mm |
| ハウジング材料、インサート | 亜鉛ダイカスト | リターンロス (緩衝) | ≥ 30 dB |
| 圧力リング材質 | ステンレススチール、防錆性 | フェルール材質 | ジルコニア |
| ダスト保護キャップ材質 | TPE | 単一導電径、最大 | 1.4 mm |
| クリンプバレル材料 | 銅、ニッケルメッキ | | |

一般基準

| | | | |
|--------|-------------|------------|---------|
| コネクタ規格 | IEC 61754-4 | 証明書番号 (UL) | E477798 |
|--------|-------------|------------|---------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |


IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

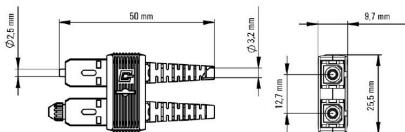

IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...光ファイバーコネクタ SC、SC、ST & LC 対応



GOF

- 光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー LC および IP 67 対応コネクタ

POF

- 高分子光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー、Profinet、移動ケーブル対応 SC/ST および IP 67 コネクタ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | IE-CT-SC-GOF | バージョン |
| 注文番号 | 9205320000 | プレスツール、六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248725458 | |
| 数量 | 1 ST | |

はさみ



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操縦および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SCISSORS KEVLAR | バージョン |
| 注文番号 | 1208910000 | Electrician's scissors |
| GTIN (EAN) | 4032248990085 | |
| 数量 | 1 ST | |