



ワイヤ直径 2.6 ~ 3mm に対応の IEC 61754-4 に準拠した光ファイバー SC デュプレックスプラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, プラグSCDuplex、シングルモード, IP20
注文番号	1964410000
種別	IE-PS-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248649020
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-04-08T00:00:00+02:00

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (UL)

E477798

寸法と重量

正味重量

1.14 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

湿度

湿度0 ~ 93%

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般データ

項目	値	項目説明	値
曲げ保護スリーブ素材	TPE		プラグSCDuplex、シングルモード
色	その他	ハウジング主要材質	PC UL 94 V0
湿度	湿度0 ~ 93%	シース直径、最大	3 mm
シース直径、最小	2.8 mm	保護度合い	IP20
プラグング回数	1000	組成	シンプレックスコネクタ統合用の保持フレーム
ファイバーの種類	GOF, シングルモード	インサート喪失	≤ 0.4 dB
接続 1	SC - デュプレックス	接続 2	接着、圧着、研磨
ケーブル引き抜き力、最小	100 N	単一導電径、最小	0.6 mm
ハウジング材料、インサート	亜鉛ダイカスト	リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB
圧カリング材質	ステンレススチール、防錆性	フェール材質	ジルコニア
ダスト保護キャップ材質	TPE	単一導電径、最大	1.4 mm
クリンパレル材料	銅, ニッケルメッキ		

一般基準

コネクタ規格

IEC 61754-4

証明書番号 (UL)

E477798

分類

ETIM 8.0

EC001122

ETIM 9.0

EC001122

ETIM 10.0

EC001122

ECLASS 14.0


19-17-01-22

ECLASS 15.0

19-17-01-22

図面

寸法図

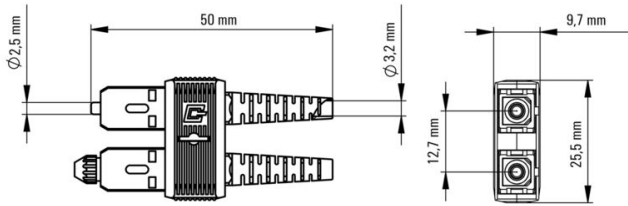

IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...光ファイバーコネクタ SC、SC、ST & LC 対応



GOF

- 光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー LC および IP 67 対応コネクタ

POF

- 高分子光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー、Profinet、移動ケーブル対応 SC/ST および IP 67 コネクタ

一般注文データ

種別	IE-CT-SC-GOF	バージョン	
注文番号	9205320000	プレスツール、六角クリンプ	
GTIN (EAN)	4032248725458		
数量	1 ST		

はさみ



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

一般注文データ

種別	SCISSORS KEVLAR	バージョン	
注文番号	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
数量	1 ST		