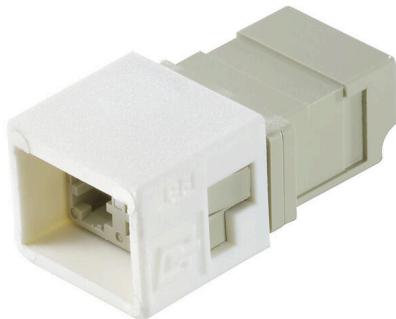


## IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー LC  
インサート

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | LC挿入、隔壁挿入LCDuplex、マルチモード   |
| 注文番号       | <a href="#">1964420000</a> |
| 種別         | IE-BI-LCD-MM-C             |
| GTIN (EAN) | 4032248649037              |
| 数量         | 10 items                   |

## IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 30 mm   | 奥行き (インチ) | 1.1811 inch |
| 高さ   | 13.2 mm | 高さ (インチ)  | 0.5197 inch |
| 幅    | 15.6 mm | 幅 (インチ)   | 0.6142 inch |
| 正味重量 | 8 g     |           |             |

## 温度

|        |      |                |
|--------|------|----------------|
| 保管温度   | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 | 湿度   | 湿度0 ~ 85%      |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c        |

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## 一般データ

| 項目説明      | 隔壁插入LCDuplex、マルチモード                   | 色           | その他        |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|
| ハウジング主要材質 | PBTダイカスト亜鉛                            | 湿度          | 湿度0 ~ 85%  |
| 保護度合い     | IP67 (ハウジングあり)                        | プラギング回数     | 1000       |
| 組成        | バリアント1、4、および14ハウジング用のコネクタおよびフランジインサート | ファイバーの種類    | マルチモード     |
| インサート喪失   | ≤ 0.4 dB                              | 接続 1        | LC デュプレックス |
| 接続 2      | LC デュプレックス                            | リターンロス (緩衝) | ≥ 30 dB    |

## 一般基準

|        |              |
|--------|--------------|
| コネクタ規格 | IEC 61754-20 |
|--------|--------------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000752    | ETIM 9.0    | EC000752    |
| ETIM 10.0   | EC000752    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 |             |             |


**IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**寸法図**

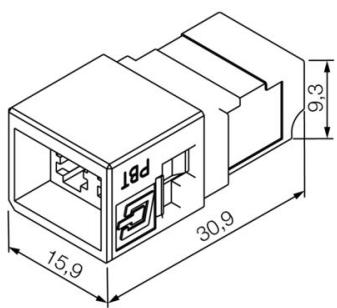

## IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

...光ファイバーコネクタ SC、SC、ST & LC 対応



## GOF

- 光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー LC および IP 67 対応コネクタ

## POF

- 高分子光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー、Profinet、移動ケーブル対応 SC/ST および IP 67 コネクタ

## 一般注文データ

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別         | IE-CT-LC-GOF               | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">9205330000</a> | プレスツール、六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248725465              |               |
| 数量         | 1 ST                       |               |