IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (SC インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン1、2*SCでのSCRJからのカップリング, マルチモード
注文番号	<u>1964450000</u>
種別	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649068
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

19-17-01-16

19-17-01-16

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

长認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
	36.6 mm	奥行き(インチ)	1.4409 inch
<u> </u>	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
同C 幅	32 mm	幅(インチ)	1.2598 inch
"" 正味重量	6.05 g		1.2000 men
温度			
		<i>私</i> / / / / / / / / / /	40.00 70.00
保管温度		動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度			
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
nons xjルベル RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)			
物日) REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6 6'-di-tert	-hutyl-2 2'-methylenedi-n-cresol 1	19-47-1
SCIP	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18		
13.2 2			<u> </u>
項目説明	バージョン1、2*SCでの SCRJからのカップリング	色	その他
ハウジング主要材質	 亜鉛ダイカスト	保護度合い	IP67
プラギング回数	500	ファイバーの種類	マルチモード
インサート喪失	≤ 0.4 dB	接続 1	SC
接続 2	SCRJ	リターンロス(緩衝)	≥ 30 dB
一般基準			
コウクタ根板	IEC 61076-3-106 Var.		
コネクタ規格	1, IEC 6176-3-106 var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24		
分類			
ETIM C.O.	F00007F2	ETIM 7 O	F00007F0
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

19-17-01-16

19-17-01-16

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


図面

設置カットアウト

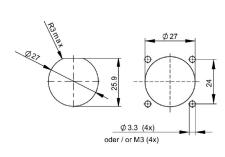

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

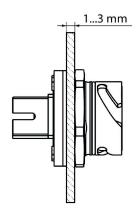

中央ネジ接続使用時の壁厚

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別 IE-BP-V01P バージョン 注文番号 1965700000 フランジ取付けハウジング、保護キャップ

GTIN (EAN) 4032248653928

数量 10 ST

作成日 09.11.2025 05:19:19 MEZ

4 カタログステータス / 図面