

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠の プラスチック
製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付
属

一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング, マルチモード, POF
注文番号	1964470000
種別	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
数量	10 items

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	48.3 mm	奥行き (インチ)	1.9016 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	3.25 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

項目説明	バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング	色	その他
ハウジング主要材質	PA UL 94 VO	保護度合い	IP67
プラギング回数	500	ファイバーの種類	マルチモード, POF
インサート喪失	≤ 0.4 dB	接続 1	SC
接続 2	SCRJ	リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------	---

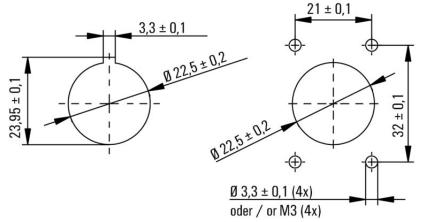
分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**設置カットアウト**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V04P
注文番号	1963900000
GTIN (EAN)	4032248646326
数量	10 ST

バージョン
フランジ取付けハウジング、保護キャップ

空白

ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoffなどのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
 - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
 - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS
注文番号	1857440000
GTIN (EAN)	4032248402731
数量	200 ST

バージョン
ESG、デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型