


## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

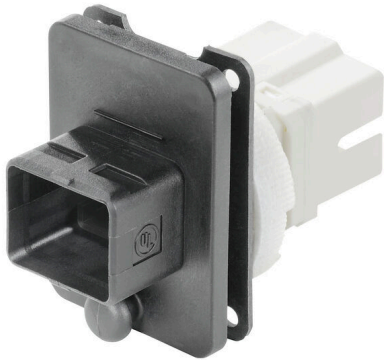

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、SC インサート付属

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング, マルチモード, POF
注文番号	<a href="#">1964470000</a>
種別	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
数量	10 items

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	48.3 mm	奥行き (インチ)	1.9016 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	3.25 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

項目説明	バージョン4、2*SCでのSCRJからのカップリング	色	その他
ハウジング主要材質	PA UL 94 V0	保護度合い	IP67
プラグング回数	500	ファイバーの種類	マルチモード, POF
インサート喪失	≤ 0.4 dB	接続 1	SC
接続 2	SCRJ	リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB


## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var.  
4, IEC 61754-4, IEC  
61754-24

## 分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

設置カットアウト

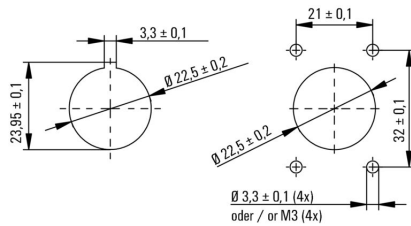

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V04P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963900000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

## 空白

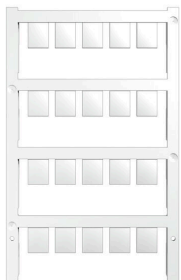

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	