

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



二重ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.4 準
拠の PushPull プラグインコネクタ形状対応、金属製

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, IP67, バリエーション 4, 2 ポート、ストレート
注文番号	1966250000
種別	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
数量	1 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.2441 inch
幅	136 mm	幅 (インチ)	5.3543 inch
長さ	125 mm	長さ (インチ)	4.9212 inch
正味重量	475 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 4

一般データ

色	グレー	ハウジング主要材質	AL-Si 12
取り付け方式	床置型, 壁取付け	保護度合い	IP67
プラグング回数	750		

分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図



図面

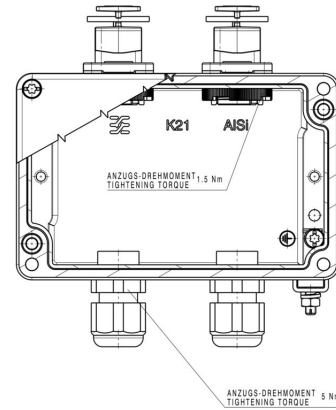

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	1963840000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	1962850000	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属



一般注文データ

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963160000	RJ45プラグ、ツール不要、バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V04P-RJ45-TH	バージョン
注文番号	1963180000	RJ45圧着プラグ、バージョン 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
数量	10 ST	