


## IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

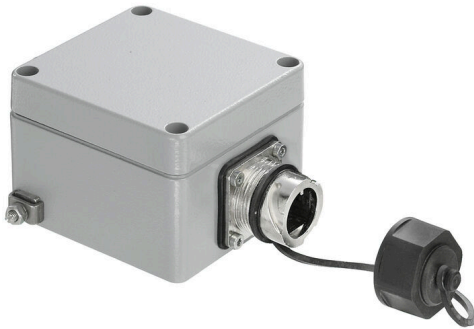

ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.1 準拠の  
バヨネットプラグインコネクタ対応形状、金属製

## 一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, IP67, バリエーション 1, 1 ポート、ストレート
注文番号	<a href="#">1966300000</a>
種別	IE-OM-V01M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658497
数量	1 items

## IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.2441 inch
幅	75 mm	幅 (インチ)	2.9527 inch
長さ	140 mm	長さ (インチ)	5.5118 inch
正味重量	460 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e3782e8e-7b94-417d-a6f7-ac548c86df93

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 1

## 一般データ

色	グレー	ハウジング主要材質	AL-Si 12
取り付け方式	床置型, 壁取付け	保護度合い	IP67
プラグング回数	750		

## 分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図



図面

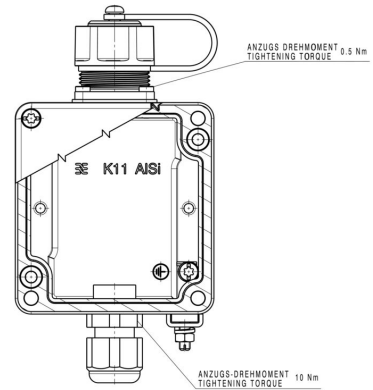

## IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

## Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.1 (Ethernet/IP) 準拠のパヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)

## 一般注文データ

種別	IE-PS-V01M-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963120000</a>	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション1金属, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
数量	10 ST	