

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部の中央ロック, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 注文番号 | 1968370000 |
| 種別 | HDC 64D SZO 2PG29G |
| GTIN (EAN) | 4032248689385 |
| 数量 | 1 items |

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

寸法と重量

| | | | |
|-----------|-------|----------|-------------|
| 高さ | 84 mm | 高さ (インチ) | 3.3071 inch |
| 幅 | 59 mm | 幅 (インチ) | 2.3228 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 45 mm | 取付寸法 - 幅 | 132 mm |
| 正味重量 | 424 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

| | | |
|------|------|--------------|
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 掘削油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスマッision油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 冷却剤 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 水 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 紫外線 |
| | 耐薬品性 | 不安定 |
| | 物質 | オゾン |
| | 耐薬品性 | 不安定 |

バージョン

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| ケーブル取り入れ口サイズ カバー | PG 29 カバーなし | 上部 / 底部 / 蓋 上部ケーブル取り入れ口数 | 下部 0 |
|---------------------|----------------|-----------------------------|---------|

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | |
|--------------|----------|
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 2 |
| ロックシステム設計 | 上部の中央ロック |
| 設置サイズ | 8 |
| 種別 | ベースハウジング |
| シーリング | NBR |
| 色 (RAL) | RAL 7035 |
| Moduplug®に最適 | はい |

| | |
|------------|-----------|
| ハウジング設計 | ベースハウジング |
| 設計 | 高 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き |
| クランプのバージョン | 中央ロッククランプ |
| 内付スレッド | PG 29 |
| BG | 8 |

一般データ

| | |
|-----------|---------------|
| ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム |
| 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
| ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 |

| | |
|-----------|------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 |
| EMC ハウジング | いいえ |

寸法

| | |
|----------|--------|
| 穴ピッチ長 A2 | 132 mm |
| 幅ハウジングC | 43 mm |
| ハウジングの全長 | 120 mm |
| 基準B1の高さ | 5 mm |

| | |
|-----------|--------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 幅の基準C1 | 58 mm |
| ハウジングBの高さ | 80 mm |

分類

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |


| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

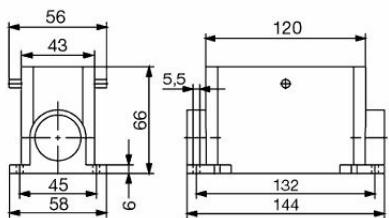

HDC 64D SZO 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
ハウジング、横側ケーブルエントリ

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 64D TSZO 1M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1904690000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4032248585281 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部の中央ロック, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D TSZO 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1663370000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4008190419899 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部の中央ロック, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 64D TSZO 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1663390000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面 |
| GTIN (EAN) | 4008190419912 | ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部の中央ロック, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |