

HDC 48B SDLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	1983500000
種別	HDC 48B SDLU 2M40G
GTIN (EAN)	4032248687787
数量	1 items

HDC 48B SDLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	143 mm	奥行き (インチ)	5.6299 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.7244 inch
幅	166.2 mm	幅 (インチ)	6.5433 inch
取付寸法 - 高さ	106 mm	取付寸法 - 幅	111 mm
正味重量	1522 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 40	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバー付き	締めトルク	1.2 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
カバー設計	カバー付き	ハウジング設計	ベースハウジング

作成日 19.02.2026 07:31:36 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC 48B SDLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	12	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 40
色 (RAL)	RAL 7035	BG	12
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

締付けトルク	1.2 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
保護等級注記	保護カバー付きの場合の保護等級：IP 65	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

寸法

穴ピッチ長 A2	111 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	90 mm	幅の基準C1	120 mm
ハウジングの全長	132 mm	ハウジングBの高さ	120 mm
基準B1の高さ	10 mm		

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 48B SDLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

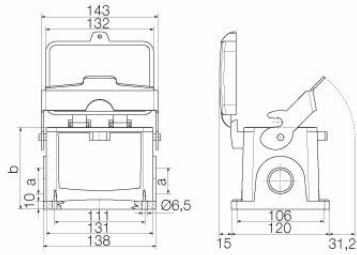

HDC 48B SDLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 48B TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1650980000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190299606	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1PG36G	バージョン
注文番号	1651000000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
GTIN (EAN)	4008190299620	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1M50G	バージョン
注文番号	1788330000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
GTIN (EAN)	4032248205868	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1M40G	バージョン
注文番号	1788340000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4032248205875	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	1788350000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205882	
数量	1 ST	

HDC 48B SDLU 2M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 48B TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1650850000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190299453	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B TSLU 1PG36G	バージョン
注文番号	1650860000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190299460	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
種別	HDC 48B TSLU 1PG42G	バージョン
注文番号	1670470000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190431556	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 42
種別	HDC 48B TSLU 1M50G	バージョン
注文番号	1788300000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205837	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
種別	HDC 48B TSLU 1M40G	バージョン
注文番号	1788310000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205844	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 48B TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	1788320000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205851	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32