

HDC CFM 6 2F


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

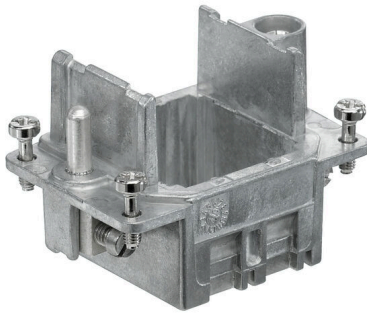

堅固な CR6 モジュールフレームは、ポリカーボネート製またはダイキャスト亜鉛製でご利用いただけます。フレームは、ふたつの個別モジュールまたは対応するふたつのモジュールを取り付け可能に設計されています。CR6 フレームは、サイズ 3 のハウジングに適合するように設計されています。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept フレーム
注文番号	1983840000
種別	HDC CFM 6 2F
GTIN (EAN)	4032248688975
数量	1 items

HDC CFM 6 2F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	51 mm	奥行き (インチ)	2.0079 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
正味重量	70.66 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

ConCept空圧モジュール

色 シルバーグレー

一般データ

締付けトルク	0.5 Nm	設置サイズ	3
色	シルバーグレー	締付けトルク、最大 PE 接続	1.5 Nm
種別	メス型	締付けトルク、最小 PE 接続	0.5 Nm
基本材質	ダイキャスト亜鉛	シリーズ	ConCept フレーム
ハロゲン不使用	false	DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい
BG	3		

寸法

幅	34 mm	ベースの全長	51 mm
ソケットの高さ	35 mm		

接続データPE

接続種別 PE	ねじ接続	締付けトルク、最大 PE 接続	1.5 Nm
締付けトルク、最小 PE 接続	0.5 Nm		

バージョン

設置サイズ	3	基本材質	ダイキャスト亜鉛
BG	3		

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC CFM 6 2F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	HDC-DW-MOD	バージョン
注文番号	1688200000	ツールその他, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008390000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008330000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	