

## HDC CFM 10 3F


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

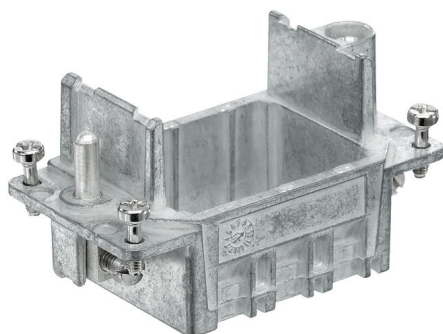

堅固な CR10 モジュールフレームは、ポリカーボネート製またはダイキャスト亜鉛製がご利用いただけます。フレームは、3 個の個別モジュールまたは対応する 2 つのモジュールを取り付け可能に設計されています。CR10 フレームは、サイズ 4 のハウジングに適合するように設計されています。

## 一般注文データ

| バージョン      | HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept フレーム |
|------------|------------------------------|
| 注文番号       | <a href="#">1983860000</a>   |
| 種別         | HDC CFM 10 3F                |
| GTIN (EAN) | 4032248688999                |
| 数量         | 1 items                      |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 64 mm   | 奥行き (インチ) | 2.5197 inch |
| 高さ   | 35 mm   | 高さ (インチ)  | 1.378 inch  |
| 幅    | 34 mm   | 幅 (インチ)   | 1.3386 inch |
| 正味重量 | 76.88 g |           |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## ConCept空圧モジュール

色 シルバークレー

## 一般データ

|                       |              |         |          |
|-----------------------|--------------|---------|----------|
| 設置サイズ                 | 4            | 色       | シルバークレー  |
| 種別                    | メス型          | 基本材質    | ダイキャスト亜鉛 |
| シリーズ                  | ConCept フレーム | ハロゲン不使用 | false    |
| DIN EN 45545-2準拠の低排煙性 | はい           | BG      | 4        |

## 寸法

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 幅       | 34 mm | ベースの全長 | 64 mm |
| ソケットの高さ | 35 mm |        |       |

## 接続データPE

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 接続種別 PE         | ねじ接続   | 締付けトルク、最大 PE 接続 | 1.5 Nm |
| 締付けトルク、最小 PE 接続 | 0.5 Nm |                 |        |

## バージョン

|       |   |      |          |
|-------|---|------|----------|
| 設置サイズ | 4 | 基本材質 | ダイキャスト亜鉛 |
| BG    | 4 |      |          |

## 分類

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000437 | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |



## HDC CFM 10 3F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | HDC-DW-MOD                 | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1688200000</a> | ツールその他, 接点解除ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |                 |
| 数量         | 1 ST                       |                 |

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別         | SDIS 0.6X3.5X100           | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9008390000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別         | SDS 0.6X3.5X100            | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9008330000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |