


HDC CFM 16 5F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

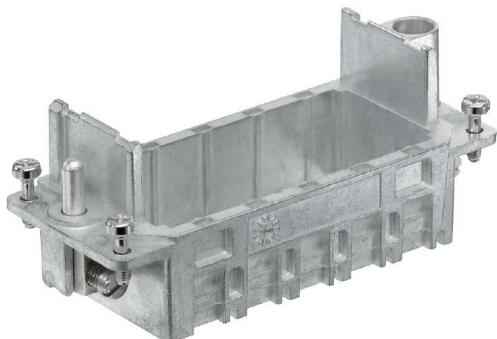

堅固な CR16 モジュールフレームは、ポリカーボネート
製またはダイキャスト亜鉛製でご使用いただけます。
フレームは、5個の個別モジュールまたは対応する 2 つの
モジュールを取り付け可能に設計されています。CR16 フ
レームは、サイズ 6 のハウジングに適合するように設計
されています。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept フレーム
注文番号	1983880000
種別	HDC CFM 16 5F
GTIN (EAN)	4032248689019
数量	1 items

HDC CFM 16 5F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	84.5 mm	奥行き (インチ)	3.3268 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
正味重量	90.5 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ConCept空圧モジュール

色 シルバーグレー

一般データ

設置サイズ	6	色	シルバーグレー
種別	メス型	基本材質	ダイキャスト亜鉛
シリーズ	ConCept フレーム	ハロゲン不使用	false
DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい	BG	6

寸法

幅	34 mm	ベースの全長	84.5 mm
ソケットの高さ	35 mm		

接続データ PE

接続種別 PE	ねじ接続	締付けトルク、最大 PE 接続	1.5 Nm
締付けトルク、最小 PE 接続	0.5 Nm		

バージョン

設置サイズ	6	基本材質	ダイキャスト亜鉛
BG	6		

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC CFM 16 5F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-02

HDC CFM 16 5F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ**モジュール解除ツール**

ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	HDC-DW-MOD	バージョン
注文番号	1688200000	ツールその他, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

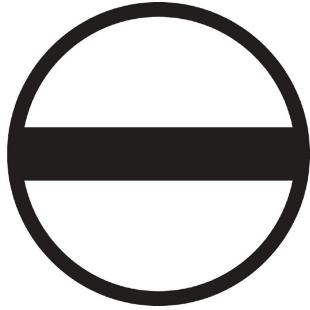スクリュードライバー (マイナス用)

VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008390000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008330000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	