


SAIE-M12S-8-2.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

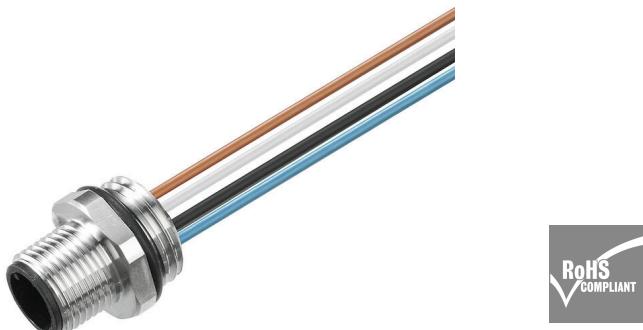

センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 8, 燃線/ケーブル長: 2.5 m, 前面取付け
注文番号	1985860000
種別	SAIE-M12S-8-2.5U-M16
GTIN (EAN)	4050118370706
数量	1 items

SAIE-M12S-8-2.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E307231

寸法と重量

正味重量 85 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

PE 開数	いいえ	コア断面積	0.25 mm ²
配線断面 (印刷/オンライン)	0.34 (4 極および 5 極) / 0.25 (8 極) / 0.14 (12 極)	撓線/ケーブル長	2.5 m
カラーコーディング	白色, 茶色, 緑色, 黄色, グレー, ピンク, 青色, 赤色	極数	8

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	8	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ
公称電圧	30 V	公称電流	2 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	プラギング回数	≥ 100
定格電流	4 A (4 極および 5 極) / 2 A (8 極) / 1.5 A (12 極)	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

極数	8
コーディング	A-coded
接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ
締付けトルク	1 Nm
コア断面積	0.25 mm ²
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ
取り付け方式	前面取付け
公称電圧	30 V
公称電流	2 A
保護度合い	IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100

SAIE-M12S-8-2.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

基本材質	PUR
定格電圧	250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)
定格電流	4 A (4 極および5 極) /2 A (8 極) /1.5 A (12 極)
配線断面 (印刷/オンライン)	0.34 (4 極および5 極) /0.25 (8 極) /0.14 (12 極)
接続 1	M12
接続 2	Flying wires
燃線/ケーブル長	2.5 m
取り付けスレッド	M 16 x 1.5
取り付けトルク範囲	2 Nm
取り付けトルク	最大: 2 Nm
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C
導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12S-8-2.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム

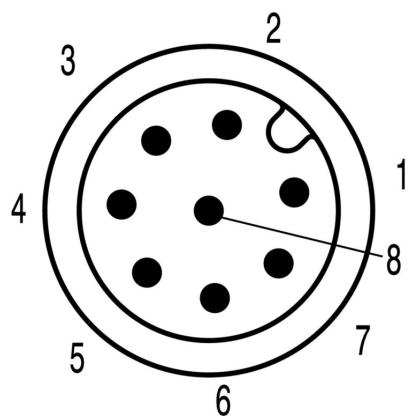

SAIE-M12S-8-2.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 MS	バージョン
注文番号	1736990000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956462	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	