


## THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

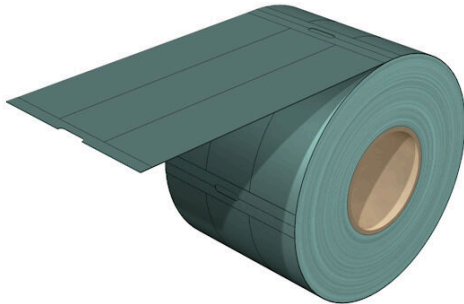

THM ET S7 非接着剤ロールパッケージのラベルは、Siemens 製 SIMATIC ET 200S および S7 モジュールのラベリングに使用されます。  
M-Print® PRO ソフトウェアは、THM プリンターで THM ET S7 ラベルを個別に印刷する場合に使用できます。ラベルは簡単に分離できます。THM MultiMark プリンターは、高い耐久性を備えた印刷を実現します。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | THM, デバイスマーカー, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, ターコイズ |
| 注文番号       | <a href="#">1991680000</a>                     |
| 種別         | THM ET S7 1500 TU                              |
| GTIN (EAN) | 4050118376333                                  |
| 数量         | 500 items                                      |

## THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.08 mm  | 奥行き (インチ) | 0.0031 inch |
| 高さ   | 108.8 mm | 高さ (インチ)  | 4.2835 inch |
| 幅    | 22.9 mm  | 幅 (インチ)   | 0.9016 inch |
| 正味重量 | 0.68 g   |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -50...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                 |  |
|-----------------|--|
| 印刷方法            | 熱伝達  |
| バージョン           | ハロゲンフリー  |
| 幅               | 22.9 mm  |
| UL 94 可燃性等級     | HB   |
| 動作温度範囲、最大       | 100 °C   |
| 動作温度範囲、最小       | -50 °C   |
| 色               | ターコイズ  |
| ハロゲン            | いいえ  |
| 基本材質            | ポリプロピレン  |
| 印刷文字            | 非搭載  |
| パッケージ単位あたりマーカー数 | 供給フォーム ラベルリール  |
| UL 969 j 準拠の認可  | いいえ  |
| 互換性を有するプリンター    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 Label reel = Device markers                                      |
| 動作温度範囲          | -50...100 °C   |
| 用途/製造元          | Siemens  |
| ロールあたりの数        | 500  |

## 装置マーカー

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | RIBBON MM 110/360 SW       | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2005070000</a> | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |        |
| 数量         | 1 ST                       |        |