

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	150mm ² , 六角クリンプ
注文番号	1994540000
種別	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
数量	1 items

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	129 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリップインサート

識別番号	22	クリップ幅	5 mm
クリップ断面銅	150	クリップ幅 (mm)	5

ツールデータクリッピング

クリップタイプ/プロファイル	六角クリップ
ケーブルラグ断面積	公称 150 mm ²

接点の説明

導体直径、最大. AWG	5/0	導体横断面、最小. AWG	5/0
クリップ範囲、最大	150 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	1500830000	プレスツール, 6mm ² , 150mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

150 mm²

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
 - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
 - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
 - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
 - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
 - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M8/-150	バージョン
注文番号	1495700000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-150	バージョン
注文番号	1495710000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-150	バージョン
注文番号	1495720000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-150	バージョン
注文番号	1495810000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-150	バージョン
注文番号	1495730000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
数量	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M20/-150	バージョン
注文番号	1495740000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-150 S	バージョン
注文番号	1494440000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
数量	10 ST	
種別	KRN-M8/-150 S	バージョン
注文番号	1494940000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
数量	10 ST	
種別	KRN-M10/-150 S	バージョン
注文番号	1494950000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
数量	10 ST	
種別	KRN-M12/-150 S	バージョン
注文番号	1494970000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
数量	10 ST	
種別	KWN-M8/-150 90	バージョン
注文番号	1494490000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/150 90	バージョン
注文番号	1494500000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-150 90	バージョン
注文番号	1494510000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-150 90	バージョン
注文番号	1494520000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
数量	25 ST	
種別	KWN-M20/-150 90	バージョン
注文番号	1494530000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-150 45	バージョン
注文番号	1496430000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-150 45	バージョン
注文番号	1496440000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-150 45	バージョン
注文番号	1496450000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
数量	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

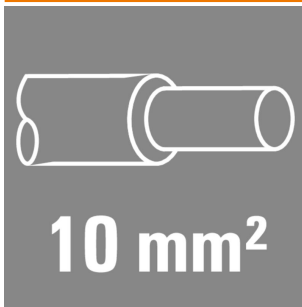
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M16/-150 45	バージョン
注文番号	1496470000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
数量	25 ST	
種別	KWN-M20/-150 45	バージョン
注文番号	1496480000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
数量	25 ST	
種別	KP-M8/-150	バージョン
注文番号	1498290000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
数量	25 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M10/-150	バージョン
注文番号	1498310000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
数量	25 ST	

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M12/-150	バージョン
注文番号	1498320000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
数量	25 ST	
種別	KP-M14/-150	バージョン
注文番号	1498580000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
数量	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M16/-150	バージョン
注文番号	1498330000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
数量	25 ST	
種別	KP-M20/-150	バージョン
注文番号	1498340000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M8/-150 90	バージョン
注文番号	1497790000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-150 90	バージョン
注文番号	1497810000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-150 90	バージョン
注文番号	1497820000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-150 90	バージョン
注文番号	1497830000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M20/150 90	バージョン
注文番号	1496680000	ケーブルラグ、終端,150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
数量	25 ST	
種別	VPN/-150	バージョン
注文番号	1498710000	ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308129	
数量	25 ST	
種別	VPLN/-150	バージョン
注文番号	1492970000	ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302912	
数量	50 ST	