


ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

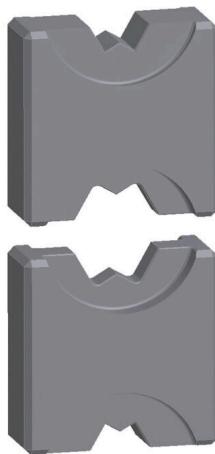

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------|
| バージョン | 150mm ² , WMクリンプ |
| 注文番号 | 1994550000 |
| 種別 | ES EPG 45 WM 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118379785 |
| 数量 | 1 items |

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

| | |
|------|--------|
| 深さ | 12 mm |
| 高さ | 60 mm |
| 幅 | 30 mm |
| 正味重量 | 2.75 g |

| | |
|-----------|-------------|
| 奥行き (インチ) | 0.4724 inch |
| 高さ (インチ) | 2.3622 inch |
| 幅 (インチ) | 1.1811 inch |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クリンプインサート

| | |
|------------|------|
| クリンプ幅 | 5 mm |
| クリンプ幅 (mm) | 5 |

| | |
|---------|-----|
| クリンプ断面銅 | 150 |
|---------|-----|

ツールデータクリンピング

| | |
|----------------|--------|
| クリンプタイプ/プロファイル | WMクリンプ |
| ケーブルラグ断面積 | 公称 |

150 mm²

接点の説明

| | |
|--------------|---------------------|
| 導体直径、最大. AWG | 5/0 |
| クリンプ範囲、最大 | 150 mm ² |

| | |
|---------------|-----|
| 導体横断面、最小. AWG | 5/0 |
|---------------|-----|

分類

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com


ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 • 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | EPG 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1500830000 | プレスツール、6mm ² , 150mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ |
| 数量 | 1 ST | |

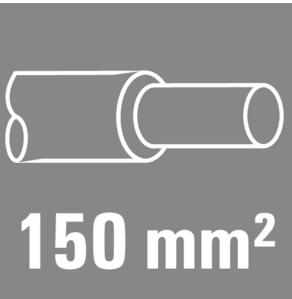150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KRN-M6/-150 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494440000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303964 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-150 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494940000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304701 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-150 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494950000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304473 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-150 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494970000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304459 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494490000 | ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304107 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KWN-M10/150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494500000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303896 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494510000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304305 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M16/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494520000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303995 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M20/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494530000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304206 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496430000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306071 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496440000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305777 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496450000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305906 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M16/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496470000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306132 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWN-M20/-150 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496480000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305739 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KP-M8/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498290000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307399 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KP-M10/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498310000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307801 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KP-M12/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498320000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307658 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KP-M14/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498580000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308112 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KP-M16/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498330000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307641 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KP-M20/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498340000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307740 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M8/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497790000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307085 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M10/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497810000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307221 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M12/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497820000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307306 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M16/-150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497830000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307160 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KWPN-M20/150 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1496680000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306088 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | VPN/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1498710000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118308129 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | VPLN/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1492970000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302912 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495700000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305333 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495710000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305159 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495720000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305296 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M14/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495810000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305500 | |
| 数量 | 25 ST | |

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KRN-M16/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495730000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305395 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M20/-150 | バージョン |
| 注文番号 | 1495740000 | ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305357 | |
| 数量 | 25 ST | |